

EA758SE-36 LEDヘッドライト 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0

使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様


- ・光源・・・LEDチップ
- ・使用電池・・・単4電池×3本(付属)
- ・電池寿命・・・強:3時間、中:4.5時間
弱:30時間
- ・照射距離・・・強:190m、中:160m
弱:103m
- ・材質・・・ABS樹脂
- ・防滴性能・・・IPX4
- ・集光
- ・サイズ・・・44.5×68.5×61mm

◆各部名称



◆電池の入れ方

- ①電池蓋を反時計方向に回して外し、電池カートリッジを抜いて下さい。(図1)
- ②電池カートリッジに新しい単4電池3本を極性に注意して入れて下さい。(図2)
- ③電池カートリッジの赤印と電池ボックスの赤印を合わせて(図3)、電池カートリッジを入れ、電池蓋を時計方向に回して元の位置に戻して下さい。

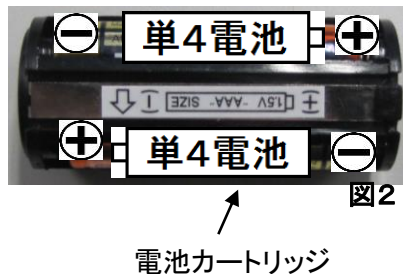


◆点灯/消灯

- スイッチを押すと点灯し、押すごとに高光量⇒低光量⇒消灯と順次モードが変わります。
・高光量と低光量はどちらも散光です。

◆ヘッド角度調整

ヘッド角度は下図の様に可変できます。

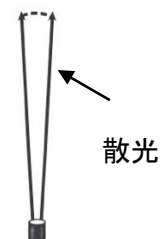

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec.