

# EA758SE-51 [充電式]LEDヘッドライト 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver.1.0



## 注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投げないで下さい。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・子供の手の届かないところへ保管して下さい。
- ・強光度で長時間使用すると熱くなりますが故障ではありません。  
熱を下げるには光度を下げて下さい。この反射熱によってやけどすることはありません。
- ・点灯させたままレンズ面を下にして、平らな面、可燃物の上に置かないで下さい。
- ・移動、保管中に点灯しないようにして下さい。

## 仕様

- 光源…LED球×2個  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムポリマー充電電池  
※交換用充電電池はありません。
- 材質…ポリカーボネート
- 集散光
- サイズ…55.6×43.2×47mm
- 重量…102g(電池含)
- 付属…USB充電ケーブル、  
布製・ゴム製ヘッドバンド、
- バンド幅…25mm(布製・ゴム製)
- 防水性能…IPX4

## 照射パターン

モード	明るさ	ルーメン	連続使用時間
集光	強	200	6.25
集光	中	90	19
集光	弱	25	48
散光	強	145	7
散光	中	50	21
散光	弱	15	48

## 各部名称



ゴム製ベルト



USB充電ケーブル

強力保持&強粘着の  
デュアルロックファスナー付で、  
バンドを併用せずに  
直接ヘルメットへ取付可能



デュアルロックファスナー

## ヘッドの可動域

ヘッドは45°まで調節可能です。



### ◆充電方法

本体側面にあるUSB差込口の形状に従ってUSBケーブルを差し込み(図1)、もう片方をUSBポートに差し込みます。

※ライトを消して充電して下さい。

図1



充電中は赤いランプが点灯



約4時間



緑のランプが点灯すると充電完了です。



### ◆照射パターン

#### ①明るさ(強・弱)の切替方法

- ・スイッチを押して**1.5秒以内**にもう一度スイッチを押すと  
弱 → 中 → 強 → 消灯 → 弱 …(以降繰返し)
- ・スイッチを押した後、**2秒以上**の間隔をあけてもう一度スイッチを押すと消灯します。


#### ②集光⇄散光の切替方法

- ・点灯中、スイッチを2秒以上長押しすると集光⇄散光の切替ができます。

#### ③メモリ機能

- ・消灯後、再びスイッチを押すと最後に使用していたモード(集光もしくは散光)いずれかの「弱」の明るさにて点灯します。

例:「集光の強」の状態ですwitchを切ると、次回「集光の弱」にて点灯します。

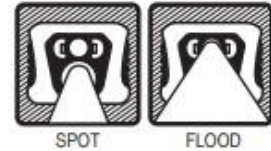


### 照射イメージ

弱                      中                      強



### ◆お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。
- ・オリング、その他摩擦が生じる場所は薄くシリコングリスを塗って下さい。

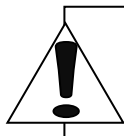

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

21.Jan