

EA758SE-6 [充電式]LEDヘッドライト取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver 1.2

使用上の注意

- ・ 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・ 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・ 強い衝撃を与えないで下さい。
- ・ 長時間使用されないときは電池を外して下さい。



仕様

- ・ 光源…白色LED球×1
(LED球に替球はありません)
- ・ 電源…USB充電式リチウムポリマー充電電池(付属
又は単4電池×3個(別売))
- ・ 材質…高耐久性ポリマー
- ・ 防水性能…IPX4
- ・ 集光・散光切替式
- ・ ヘッド角度調整可能(60°)、4段階
- ・ サイズ…55(W)×32(D)×60(H)mm
- ・ 重量…113g(電池含む)
- ・ 付属品…布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード
ACアダプター、コネクター

各部名称



警告

■ 火災、爆発、火傷の危険

バッテリーがひどく損傷または完全に磨耗した場合でも、バッテリーは焼却しないで下さい。

火中では爆発する危険性があります。

バッテリーの取扱いは慎重に行い、くれぐれも短絡は避けて下さい。

専用バッテリー(EA758SE-5B)のみをご使用下さい。



注意

■ リチウムイオン充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置されているリサイクルボックスへ投函して下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JRBC)や自治体で確認して下さい。

充電方法

- ① ねじを緩めて、ラッチを開く方向にスライドさせ、電池カバーを開けます。
- ② USBコードを充電ポートに繋ぐと、充電が開始します。
充電表示が充電中は赤色で点灯し
充電が終わると緑色で点灯します。
- ③ 緑色で点灯するとUSBコードを外します。
- ④ 電池カバーを閉じ、ラッチを閉の方向にスライドさせて、ねじを締めて下さい。




充電表示



充電ポート(Micro USB typeB)


◆点灯方法

グリップリングを左に回転すると散光、右に回転すると集光で点灯します。
光量(強、弱)の切替は点灯後、一度消灯し素早く点灯すると変わります。
光量は記憶されますので、一度消灯し再度点灯した時は、
消灯した時の光量で点灯します。

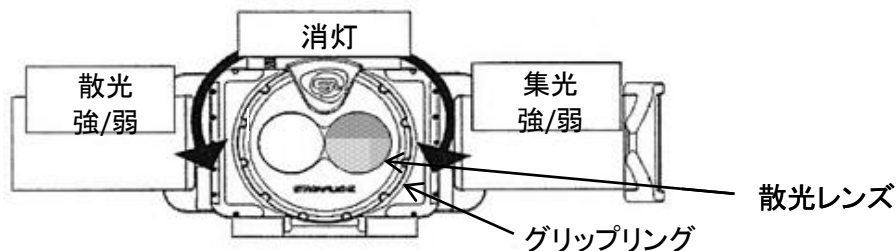

◆単4電池の入れ方と充電池の交換

- ① ねじを緩めて、ラッチを開の方向にスライドさせ、電池カバーを開けます。
- ② 充電池を左に寄せて、右側を浮かせながら外します。
- ③ 右図の様に単4電池を入れて下さい。(極を誤ると点灯しません。)
- ④ 充電池を入れる時は左側(-側)を先に電池ケースの溝に合わせて、右側(+側)を押し入れて下さい。
- ⑤ 電池カバーを閉じラッチを閉の方向にスライドさせ、ねじを締めて下さい。

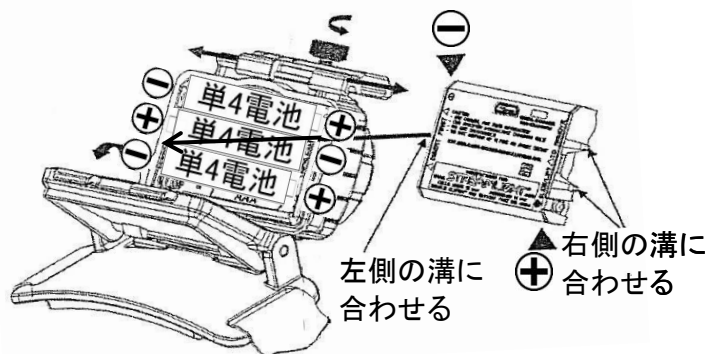



改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL:(06)6532-6226 FAX:(06)6532-0929

1. Oct.

