

# EA758SE-61([防爆構造]充電式LEDヘッドライト)取扱説明書

Ver.1.1

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



## 使用上の注意

- 専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- 本体はもちろんの事、充電池を火中へ投じないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 子供の手の届かないところへ保管して下さい。
- 専用の充電池以外で充電しないで下さい。
- 電池と誘導性のものを一緒に保管しないで下さい。
- 高温の場所での充電、使用はしないで下さい。
- 爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。  
火災や爆発を起こす危険性があります。

## ◆仕様

- 光源…白色LED球×2灯  
※替電球はありません。
- 使用電池…リチウムイオン電池  
※交換用充電池はありません。
- サイズ…82.5×43.6×44.5(H)mm
- 重量…116.2g(充電池含)
- 防塵・防水性能…IP67
- 耐衝撃性能…2m
- バンド幅…25mm(布製・ゴム製)
- ヘッド角度調整可能(45°)

照射パターン	明るさ	連続使用時間	照射距離
スポット	190lm	7.5時間	89m
ワイド	120lm	13時間	19m
同時照射	250lm	7時間	-

## ◆各部名称



## ●防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, T-Code: T4

## ◆充電方法

図1のように本体裏側にあるUSB差込口の形状に従ってUSBケーブルを差し込み、もう片方をコンセントに差し込みます。

図1



充電中は赤色に点灯

充電完了後は緑色に点灯

◆ヘッドバンド、デュアルロックファスナー取付方法

①ヘッドバンド取付方法

- ・本体裏面にある部分A(図2)にバンドを通します。(完成図:図3)

図2



図3



取付例



②デュアルロックファスナー取付方法

- ・本体裏面(図4)にデュアルロックファスナーを付けます。

※取付箇所(図4の○部分)の汚れ、油分を除去してから接着して下さい。

図4



取付例



◆ヘッドの可動域

ヘッドは45°まで調整可能です。



◆照射パターン

- ・スイッチを押すと以下のパターンで点灯します。


スポット → ワイド → 同時照射 → 消灯 → スポット …(以降繰返し)

照射イメージ

スポット

ワイド

同時照射

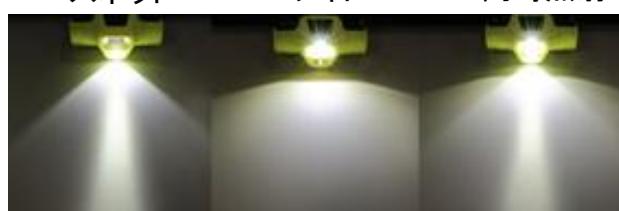

◆お手入れ方法

乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにして下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

26.Jan.