

EA758SE-7 LEDヘッドライト(防爆構造)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池をはずしてください。



仕様

- ATEX指令に準拠。防爆構造 (ATEX指令については下記参照)
- 光源…LED球×7個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- 材質…ボディ:ABC樹脂
レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能(IPX4)
- 散光
- サイズ…68(W)×60(D)×62(H)mm
- 重量…156g(電池含)
- 付属…布製ベルト、ゴム製ベルト付
六角棒レンチ(電池蓋の解除用)

各部名称



電池の入れ方

- ①電池蓋を反時計方向に回して外し、電池カートリッジを抜いて下さい。(図1)



補足

電池蓋が外れない様にロックする事ができます。電池蓋のねじ穴に付属の六角棒レンチで時計方向に回すとピンが出て蓋の回転を阻止します。

- ②電池カートリッジに新しい単4電池3本を極に注意して入れて下さい。(図2)
- ③電池カートリッジの赤印と電池ボックスの赤印を合わせて(図3)、電池カートリッジを入れ、電池蓋を時計方向に回して元の位置に戻して下さい。



図1

電池蓋

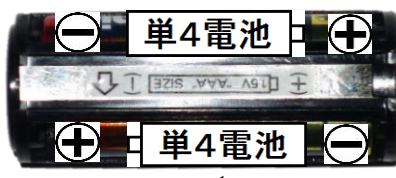


図2

電池カートリッジ



図3

点灯/消灯


- スイッチを押すと点灯し、押すごとに高光束⇒低光束⇒消灯と順次モードが変わります。
・高光束と低光束はどちらも散光です。

ヘッド角度調整

- ヘッド角度は右図の様に可変できます。



90°

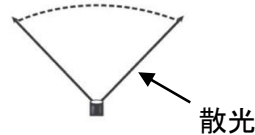

散光

<ATEX指令>

ATEX指令はCEマーク対象の一部となり、従来のヨーロッパ防爆規格がこの中に組み込まれています。爆発の危険性のある雰囲気で使用される機器について、ATEX指令に準拠することがEU内では義務付けられています。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

16.Nov.