


**品番 EA758SF-7**  
**品名 LEDフレキシブルすき間ライト**

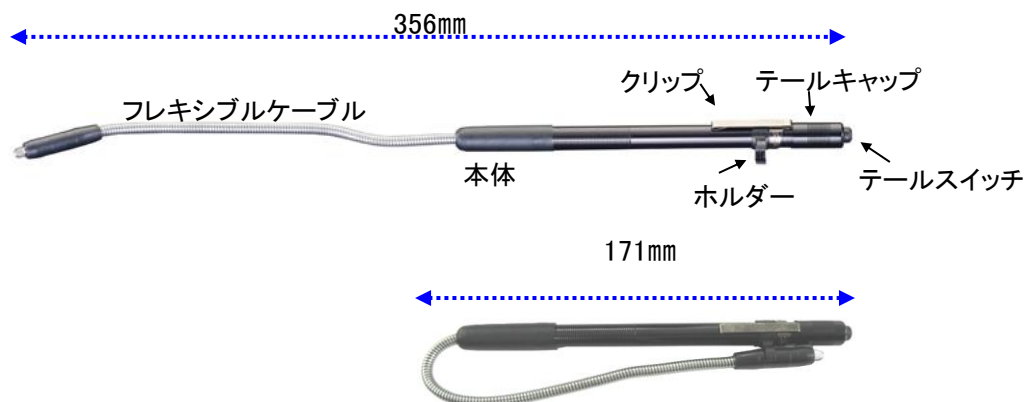

**【仕様】**

- 光源…白色LED球
- 電源…AAA電池×3本  
(テスト用電池付属)
- ※替電池 EA758CL-10B(6本入)
- 明るさ…11ルーメン
- 全長…ケーブル伸長時:356mm、折曲げ時:171mm
- 先端径…φ 8mm
- 重量…48g(電池含)
- 散光
- 電池寿命…約24時間
- フレキシブルケーブル  
(スチールケーブルにPVC保護膜)
- アルミボディ
- クリップ付
- 防滴仕様



ホルダーでフレキシブル先端をクリップし、収納可能

**【点灯／消灯】**

1. テールスイッチを押している間、点灯します。
2. テールスイッチを離すと消灯します。

**(連続点灯)**

1. テールキャップを最後まで閉め込むと、連続点灯します。
2. テールキャップを緩めると、消灯します。

**【電池の交換方法】**

1. テールキャップを反時計方向へ回し外します。
2. 電池の極性を確認し、本体へ挿入します。
3. テールキャップを本体へ戻します。



※電池交換の際は、全ての電池を新しいものに交換して下さい。  
新しい電池と古い電池、また、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

