

EA758SG-11 LEDコンパクトライト取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。 Ver.1.0
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

⚠ 使用上の注意

- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・長時間使用しない時は電池を外して保管して下さい。

【仕様】


- 光源…LED球 ※LEDに替球はありません
- LED球寿命…約3万時間
- 使用電池…単4電池×1本（テスト電池付属）
- 電池寿命…2.25時間
- 照射距離…41m
- 散光
- 防水性能…IPX4(防沫形)
- 1mの耐衝撃性
- テールスイッチ
- 付属品…クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング

【各部の名称】



【電池の交換方法】

1. テールキャップを反時計方向へ回し外します。
2. 電池の極性を確認し、本体内部へ挿入します。
3. テールキャップを本体へ戻ししっかり閉めます。

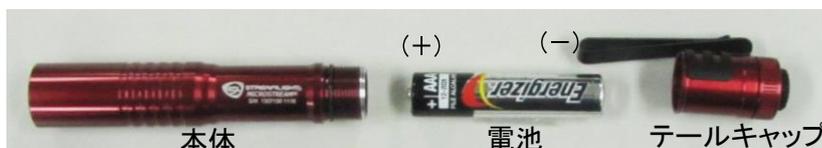

【点灯／消灯】

1. テールスイッチを押し込むと点灯します。
 2. 再度テールスイッチを押し込むと消灯します。
 3. 消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
- ※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。

【お手入れ方法】

乾いた柔らかい布で拭いて下さい。 溶剤は使用しないで下さい。

⚠ 改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec.