

EA758SG-15 [充電式] LEDコンパクトライト

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。


Ver 1.0

⚠ 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用してください。
- ・点灯中、直接LED灯を見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・パッケージ梱包時の「トライ・ミー」モードから通常モードに変更する為、USB端子で充電してください。


◆ 特長

- ・ファスナー等に取り付けやすいクリップを装備。
- ・わかりやすい充電表示灯を搭載。
- ・リチウムイオンバッテリー内蔵。
- ・充電用USBコード付き。

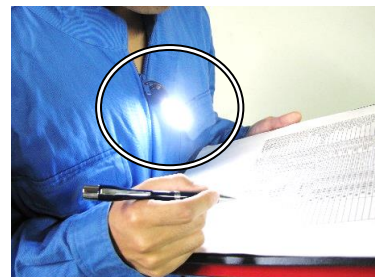

使用例

◆ 各部の名称

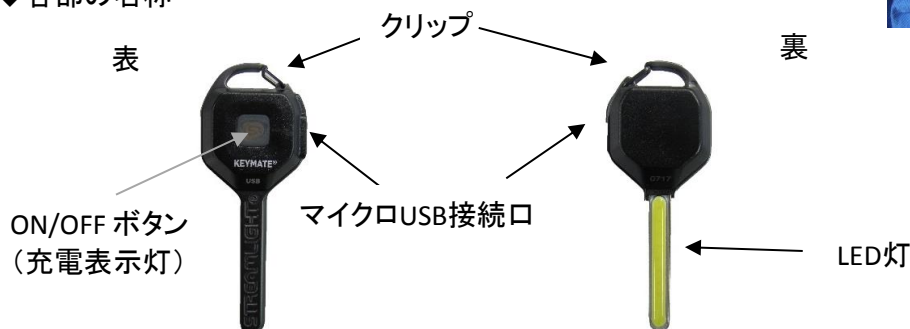

◆ マイクロUSB接続口に関して

- ① 本体の側面に搭載されている充電用の接続口のラバー製カバーを指の爪等で開けてください。
- ② 接続口を閉める際には液体などが入らないよう、カバーがきちんと覆われているか確認してください。

◆ 充電に関して

- ① 付属のUSBコードのUSB端子側を電源に差し込んでください。
そしてマイクロUSB端子側をライトの接続口に差し込んでください。
- ② 充電表示灯はライトのON/OFFボタンにあります。
充電中はライトが赤色が点灯し、満充電になると緑色に変わります。

◆ ライト機能に関して

- ① 点灯モードの切り替え…ON/OFFボタンを一回押すごとに低・高・ストロボ・OFFとモードが変更します。
素早い明るさの切り替え…OFFの状態から1.5秒間に2回ボタンを押すと明るさを素早く高の状態に変更することができ、その後ボタンをもう一度押すと、OFFになります。
- ② 充電不足警告モード…充電が不足している時、LED灯が赤色になります。
赤色のLED灯が一度点灯し始めたら、駆動時間はその後、最低10分以下になりますので、ご注意ください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Dec.