

品名 LEDペン型ライト

Ver.1.1

品番	カラー
EA758SG-1	ブラック
EA758SG-2	レッド
EA758SG-3	シルバー
EA758SG-4	ブルー



【仕様】

- 光源…白色LED球1灯
- 電源…単4電池×2本
(テスト用電池付属)
- 電池寿命…約8時間
- 明るさ…100ルーメン
- 照射距離…約62m
- 散光
- アルミボディ
- 1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様
- ポリカーボネートレンズ
- クリップ、ライトホルスター(ベルト幅35mm)付
- テールスイッチ(押しボタン式)
- サイズ…Φ15×135mm
- 重量…47g(電池含)



ライトホルスター




【点灯／消灯】

1. テールスイッチを押し込むと点灯します。
2. 再度テールスイッチを押し込むと消灯します。
3. 消灯時にテールスイッチを軽く押すと点灯し、離すと消灯します。
(押す/離すを繰り返す事により、点滅灯としてご利用出来ます。)

【電池の交換方法】

1. テールキャップを反時計方向へ回し外します。
2. 電池の極性を確認し、本体内部へ挿入します。

(ホルスター付)

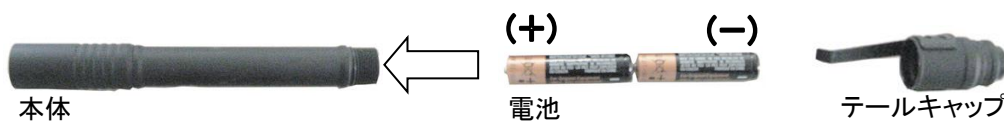

3. テールキャップを本体へ戻ししっかり閉めます。

※電池交換の際は、全ての電池を新しいものに交換して下さい。

新しい電池と古い電池、また、異なる種類の電池を混用しないで下さい。 22.May.