

EA758SG-39(フラッシュライト/LED)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。
Ver.1.0

使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様


- ・光源・・・LEDチップ
- ・使用電池・・・単3電池×1本(付属)
- ・電池寿命・・・強:1.3時間、弱:7.5時間、点滅:3.5時間
- ・照射距離・・・強:105m、弱:53m
- ・防滴性能:IPX7
- ・サイズ・・・φ24×108mm
- ・重量・・・79g
- ・集光
- ・付属・・・ホルスター、クリップ付

◆各部名称



◆電池の入れ方

- ①テールキャップを左(反時計)に回し外します。
- ②電池の挿入の際は、電池のプラス側とマイナス側の向きを確かめてください。
- ③キャップをしっかり閉めます。

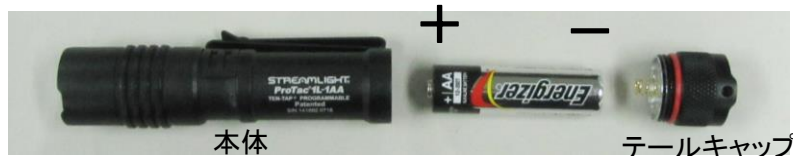

◆点灯/消灯

強く1回押すと、強モードが点灯します。
軽く3回押し、強く押すと弱モードが点灯します。
軽く2回素早く押し、強く押すと点滅します。

各モードを点灯させた後、もう一度スイッチを押すと消灯します。

※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

19.Dec.