

EA758SG-42(LEDフレキシブルライト)取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

◆仕様

- 使用電池…単3電池×2本(付属)
- 光源…C4 LED球 ※LEDに替球はありません。
- 照射パターン…点灯
- 散光
- 照射距離…77m
- ボディ材質…アルミ
- ポケットクリップ付
- マグネット壁面取付マウント付属
- ポリカーボネイトレンズ
- テールスイッチ



(マグネット壁面取付マウント)
裏面にマグネット付

◆各部の名称



◆電池の交換方法

1. テールキャップを反時計方向へ回し外します。
2. 電池の極性を確認し、本体へ挿入します。
3. テールキャップを本体へ戻します。



※電池交換の際は、全ての電池を新しいものに交換して下さい。
新しい電池と古い電池、また、異なる種類の電池を混用しないで下さい。

◆点灯/消灯


- ・スイッチボタンがカチッとなるまで押し込むと点灯、再度押し込むと消灯します。
 - ・消灯時にスイッチボタンを軽く押すと、一時点灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆メンテナンス

テールキャップを外し、本体ネジ部分及びOリングヘシリコングリースを塗布して下さい。

◆マウント用クッション

マグネット部分に粘着部を付けて使用して下さい。
マグネットの磁力がととも強い為、くっつけた表面の塗装やメッキが剥がれてしまうことがありますが、クッションを使用することで防ぐことができます。

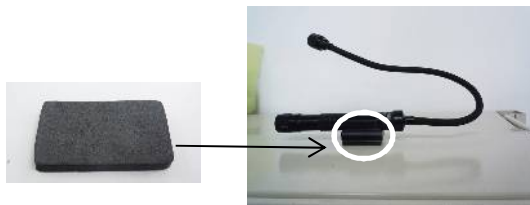

⚠ クッションを使用すると磁力が弱まりますので、
垂直固定はできません。

- ⚠ 【注意】
- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
 - 強い衝撃を与えないで下さい。
 - 長時間使用しない時は電池を外して保管して下さい。



改造はしないで下さい

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929