

# EA758SG-46(充電式LEDライト)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0.

## ◆仕様

- ・材質…アルミ
- ・光源…LED球 ※LEDに替球はありません。
- ・電源…ニッケルカドミウム充電電池
- ・集光
- ・充電器、ACアダプター、取付ねじ付
- ・強、中、弱の3モード点灯式
- ・点滅機能付

## ◆各部名称



## ⚠️ <警告>

- ・本製品を改造または自身で修理しないでください。
- ・火中に廃棄したり、短絡に注意して下さい。
- ・着火、爆発等の危険性があり、事故やけがの原因となります。
- ・専用バッテリー(品番:EA758SB-27B)以外は使用しないでください。

## ◆ご使用前に必ずお読みください

- ・ライトを直視しないでください。目を傷める場合があります。
- ・本製品のACアダプターを他の製品に使用しないでください。
- ・清掃や点検の際は、LEDライトを充電器から取り外して下さい。
- ・LEDライトや充電器を改造、または自身で修理しないで下さい。
- ・バッテリーが損傷または完全に摩耗した場合でも、バッテリーを焼却しないで下さい。火中では爆発する危険があります。バッテリーの取り扱いは慎重に行い、短絡は避けて下さい。
- ・本製品を点灯装置以外に使用しないで下さい。
- ・バッテリーの極性は必ず守って下さい。バッテリーの極性を逆にすると故障の原因になります。

## ⚠️ <注意>


- ・最初にご使用になる前に、充電を満タンにしてからご使用下さい。(約3時間で満充電になります。)
- ・過充電の心配はありません。
- ・ライトと充電器との接触部は清潔に保ってください。接触不良の原因となります。

## ◆ニッケルカドミウム充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。  
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

## ◆充電方法

- ①ライトを消灯し、充電器内へ挿入します。
- ②ライト本体にある三角形プレートが充電器側へ向け、ライト胴体を充電器のアームの間へ滑らせます。三角形プレートを充電器のくぼみへはめ込みます。
- ③充電器の赤色LEDが点灯すれば、充電中です。ライトが充電器にセットされている間は満充電後も、点灯し続けます。(約3時間で満充電になります)

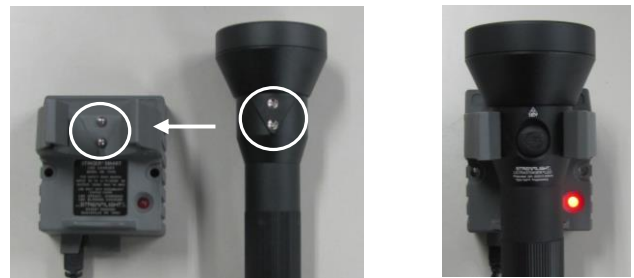

## ◆充電器の固定

充電ラックは、壁面等に取付可能な設計となっています。  
充電器固定用に、セルフタッピングねじ#8×2"が2本付属しています。  
壁等に充電器を取り付ける際は、ライトの装着と取り出しが可能なスペースがあることを確認して下さい。

(取付穴2個)



## 【充電器への差し込み方法】



ライトを下から充電器に通します。



上記三角形プレートを充電器の接合窪みへ、  
しっかり接続されるまでスライドさせて下さい。



### ＜注意＞

充電器の近くにビニール等の熱に弱いものは置かないでください。  
レンズが下向きになるように設置しないでください

### ◆バッテリー交換

 
テールキャップを緩め、バッテリーを本体から取り出して下さい。  
またバッテリーを入れる際は極性を確認して入れ、  
テールキャップをしっかり閉めて下さい。



バッテリー

### ◆使用方法

- ①スイッチを1回押すと点灯します。  
また、素早く2回押す(ダブルクリック)と点滅します。  
再度スイッチを押すと消灯します。
  - ②スイッチを長押しすると、強モード→中モード→弱モード→中モード→強モード… に変化していきます。  
希望する点灯モード中にスイッチを離すと、そのモードが保持され、点灯し続けます。
- ※ご使用後は必ず消灯をご確認下さい。



改造はしないでください。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。