


EA758WB-17、EA758WB-18(LEDヘッドライト)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様

- カラー…-17:ブラック
-18:蓄光
- 光源…白色LED球、赤色LED球
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- 材質…ボディ、レンズ:ポリカーボネート
- 散光
- サイズ…本体:57(W)×38(D)×45(H)mm
- 重量…96g(電池含)
- 付属品…布製ヘッドバンド(バンド幅:25mm)
ヘッドバンドアダプター
- 防水性能…IPX4
- ヘッド角度調節可能(約40°)

◆各部名称


布製ヘッドバンド



明るさ	ルーメン	照射距離	連続使用時間
強	259lm	90m	2.5時間
弱	71lm	48m	11時間

◆電池の入れ方

- ①プラスチック部Aを少し上にあげ、矢印の方向へ引きます。(図1)
- ②極性を確認し、電池を入れます。(図2)
- ③図1の位置に戻し、「カチッ」と音が鳴れば完了です。

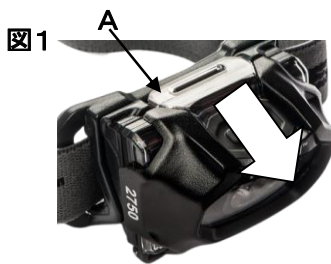

◆使用方法

- ・スイッチを押すと、白色LED強→弱→点滅→消灯と順次が変わります。
 - ・点灯中にスイッチを長押しすると、押ししている間、白色と赤色が交互に点滅し、変更したい色が点灯したときにスイッチを離すと、色の切替が可能です。
 - ・白色→赤色に切り替えた後すぐにスイッチを押すと赤色LED点滅→消灯と順次が変わります。
 - ・消灯した後、スイッチを押し点灯させると消灯する前の色のLEDが点灯します。
- ※スイッチを押す間隔をあけると、どの照射パターンでも消灯します。

照射イメージ

白色：弱

白色：強


赤色



◆ヘッド調整
約40° まで調節可能



◆ヘッドバンド脱着方法

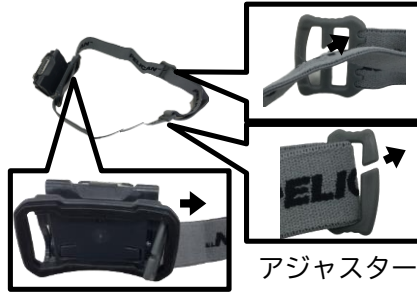


アジャスターの隙間よりバンドを外します。

アジャスターを斜めにすると抜けやすくなります。

バンドを取り付ける際は取り外す時の逆の手順になります。

◆ヘルメットに直接取り付ける方法

付属のヘッドバンドアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
ライト本体からバンドを外した状態で取り付けて下さい。

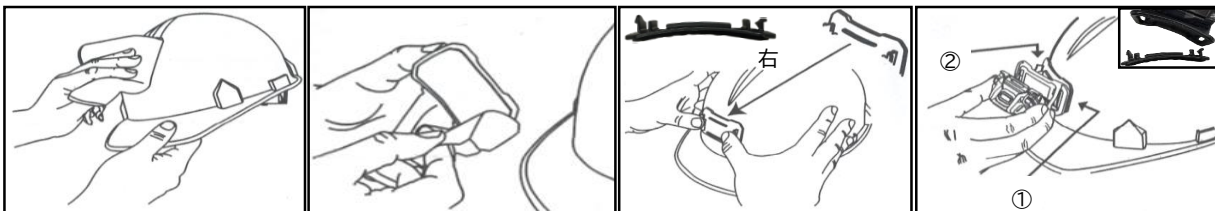

1. 取付箇所の油分、
汚れを取り除きます。

2. テープの紙を
はがします。

3. L字の爪が右側に
なる様接着します。

4. ライト本体を①⇒②の順、
L字の爪に引っ掛けてから
取り付けます。

⚠

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Feb