

# EA758WB-26 (防爆構造)LEDヘッドライト 取扱説明書

Ver.1.0



このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

## 使用上の注意

- 新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池をはずしてください。
- 爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないでください。  
火災や爆発を起こす可能性があります。

## ◆仕様

- カラー…イエロー
- 光源…昼光色LED球  
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- 材質…ボディ、レンズ:ポリカーボネート
- 集光
- サイズ…本体:57(W)×41(D)×45(H)mm
- 重量…96g(電池含)
- 付属品…布製ヘッドバンド  
ゴム製ヘッドバンド  
ヘッドバンドアダプター
- バンド幅…25mm(布製、ゴム製)
- 防水・防塵性能…IP54
- ヘッド角度調節可能(約40°)

## ◆各部名称




明るさ	ルーメン	照射距離	連続使用時間
強	72lm	50m	6.75時間
弱	36lm	35m	15時間

## ●防爆記号(日本の防爆記号は取得していません。)

CL 1, Div. 1, GP.ABCD Operating Temp: T4  
UL Std. 913 and CSA Std. C22.2 No. 157 Intrinsically Safe  
TRC 13.0013X Ex ia op is IIC T4 Ga

## ◆電池の入れ方

- ①プラスチック部Aを少し上にあげ、矢印の方向へ引きます。(図1)
- ②極性を確認し、電池を入れます。(図2)
- ③図1の位置に戻し、「カチッ」と音が鳴れば完了です。

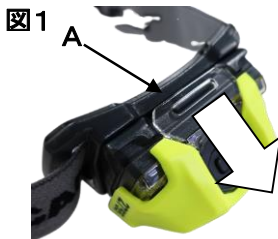

## ※電池残量の確認

電池残量が25%以下になると  
赤色LEDが点滅します。



## ◆ヘッド調整

約40° まで調節可能




◆照射パターン


スイッチを押して1秒以内に連続してスイッチを押すと

強 → 弱 → 点滅 → 消灯 → 強 …(以降繰返し)

スイッチを押して1秒以上の間隔をあけて、もう一度スイッチを押すと消灯します。

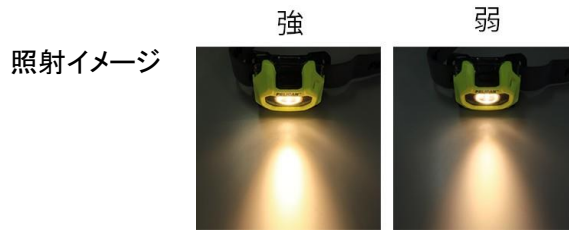

◆ヘッドバンド脱着方法

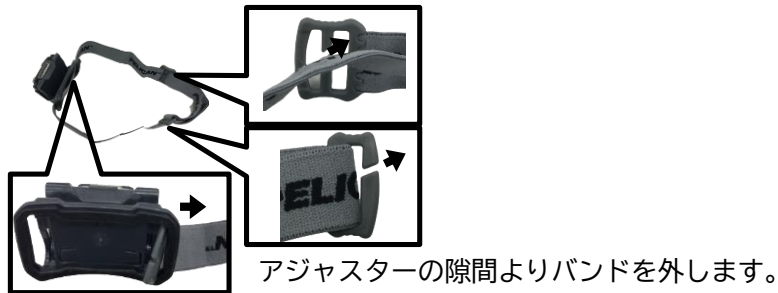


アジャスターを斜めにすると抜けやすくなります。

バンドを取り付ける際は取り外す時の逆の手順になります。

◆ヘルメットに直接取り付ける方法

付属のヘッドバンドアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。

ライト本体からバンドを外した状態で取り付けてください。

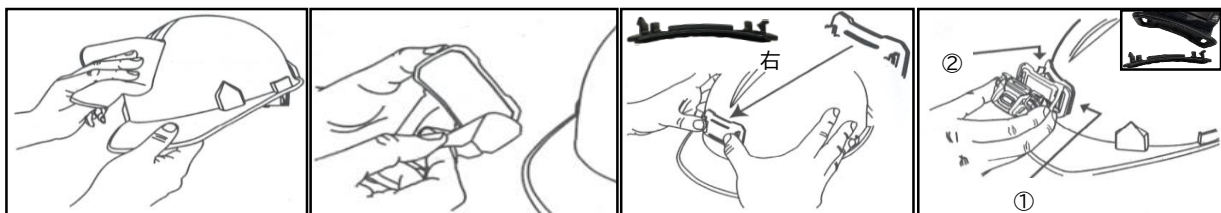

1. 取付箇所の油分、  
汚れを取り除きます。

2. テープの紙を  
はがします。


3. L字の爪が右側に  
なる様接着します。

4. ライト本体を①⇒②の順、  
L字の爪に引っ掛けてから  
取り付けます。

◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いてください。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。

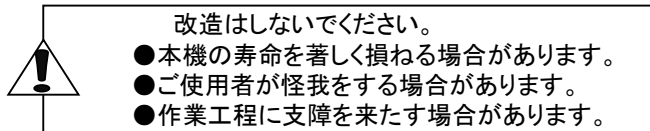

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Feb