

EA758WB-5 (LEDヘッドライト)



布製ヘッドバンド



ゴム製ヘッドバンド使用

仕様

- 光源…LED球
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- 明るさ…1LED:14ルーメン、3LED:30ルーメン
- 電池寿命…約19時間(強)、47時間(弱)
- 重量…90g(電池含)
- レンズサイズ…32×22mm
- 布製、ゴム製ヘッドバンド付属
- 1個のLEDと3個のLEDの切替式
- UL規格適合品

電池ボックス部



電池カバー(ソフトビニール)


(電池ボックスを開いた所)




スイッチの切換 (使用方法)

1. スイッチを押すとLEDが1個点灯します。
2. スイッチをもう一度押すとLEDが3個点灯します。
3. 3回目は消灯します。

1回目LED1個点灯

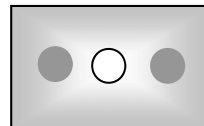

2回目LED3個点灯

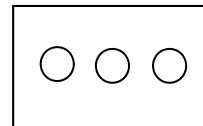

3回目消灯

