

# EA758WE-34、EA758WE-35([**防爆構造**])LEDポケットライト取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。



## 使用上の注意

- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- ・点灯中、直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・防水ですが、カバーを緩めると水が入ります。水中では絶対カバーを緩めないで下さい。
- ・長時間使用されない時は、電池の液漏れによる腐食を防ぐ為に電池を外して下さい。

## ◆仕様

- ボディーカラー…EA758WE-34: ブラック  
EA758WE-35: イエロー
- 光源…LED球 (替球はありません)
- 使用電池…単4電池 × 2本 (テスト電池付属)
- 電池寿命…約4時間
- 散光
- 照射距離…約51m
- 材質…EXL樹脂  
(EXL樹脂ボディは化学物質や腐食、極端な温度にも耐えられます。)
- 防水 (IPX7)



II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90Å° C Da

Certificate: TRAC10ATEX11241X



IECEx TRC10.0005X - II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65

T90Å°




Class I II III Div. 1 Grps. ABCDEFG T4



爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。  
火災や爆発を起こす危険性があります。

## ◆各部の名称

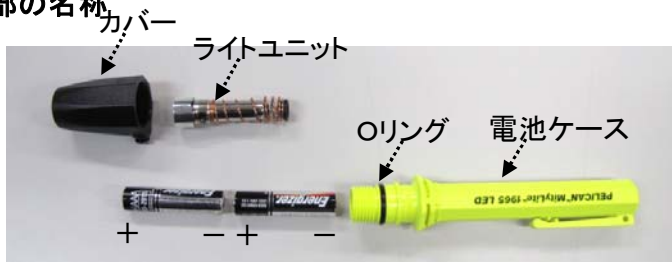

## ◆電池の入れ方

- ① カバーを時計方向に回して外して下さい。
- ② ライトユニットを引き抜きます。
- ③ 電池の±を間違わないようにして差し込みます。
- ④ ユニットを戻し、カバーを取り付けます。

◆ ON/OFF

- ①ヘッドカバー部分を右図の矢印の方向に回すと点灯します。
  - ②消灯する時は矢印と反対方向に回してください。
- 回して消灯しても、念の為さらに1回転させて確実に消灯させてから保管して下さい。  
※注意:水中で使用の際は、必ず陸上でスイッチをONIにしてから使用して下さい。  
水中では絶対にOFFにしないで下さい。(カバーを緩めないで下さい。)



◆ Oリングシールのメンテナンス

- ・レンズのカバーをまっすぐにひっぱって本体からはずします。
- ・均等にしっかりとOリングが本体と接触しているかチェックしてください。
- ・断裂やギザギザがある場合はOリングが傷んでいますので、使用しないで下さい。
- ・Oリングにシリコングリースを塗る時、Oリングが本体と接している部分も塗ってください。
- ・気体のスプレーシリコンは使わないでください。
- ・必ず、グリース状のシリコンを使用し、量は控えめに使用してください。

◆ 電池について

- ・爆発する危険性がある場所では、電池交換しないでください。
- ・使用推奨期限が過ぎている電池は使用しないでください。

◆ お手入れ方法

- ・乾いた布などで拭くと静電気が生じやすくなります。湿った布で拭くようにしてください。
  - ・湿った布で拭くようにしてください。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。