

EA758WE-41・EA758WE-42 LEDライト(防爆構造)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意





- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けて下さい。
- 点灯中、直接光源を見ないで下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 長時間使用されない時は電池をはずして下さい。

仕様

- 本体カラー…EA758WE-41:イエローカラー
EA758WE-42:ブラックカラー
- 光源…白色LED球×1個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…単3電池×3本(付属)
- 材質…ABS樹脂
- 防水性能…IPX7
- 集光
- サイズ…φ42×156mm
- 重量…180g(電池含)
- 付属品…ストラップ

各部名称



 TRC13.0007X IEC60079-0:2011, IEC60079-11:2011
 EX ia IIC T4 Ga, EX ia IIIC T130 C_Da
 Class I, II, III Div.1
 Grps. ABCDEFG T4 (※日本国内の防爆規格は取得していません)




爆発する危険性がある場所では、カバーを開けたり、電池を交換したりしないで下さい。
火災や爆発を起こす危険性があります。

電池の入れ方



電池を交換する前に電池カバーに、
ロックが掛っていないか確認して下さい。
写真の位置はロックが掛っています。
ロックを解除する為にストラップを溝に差し込み、
溝を時計方向に90度回転させて下さい。(右図参照)

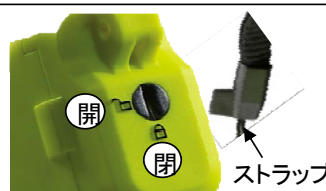

- ① 本体後部にある電池の蓋を矢印の方向に回します。
- ② 新しい単3電池3本と極性に注意して交換して下さい。
- ③ 電池カバーを閉じ、矢印と逆の方向に回して元に戻し完了です。
- ④ 必要に応じて電池カバーをロックして下さい。(上記参照)

※ 電池カバーに付いているオーリングには、
必要に応じてシリコングリースを塗って下さい。



使用方法

点灯するにはスイッチを押す、消灯するにはもう一度押して下さい。

備考

本体の側面にある右図の写真はリリースバルブです。
もしも内圧が高くなると圧力を放出します。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。