

EA758WR-21 LEDライト(蓄光ボディ)取扱説明書

Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池をはずしてください。

仕様


- 光源…白色LED球×1個
※LED球に替球はありません。
- 使用電池…単3電池×3本(付属)
- 材質…ボディ、レンズ:ポリカーボネート
- 防水性能(IPX8)
- ライトを消灯しても光る蓄光ボディ
- 集光
- サイズ…φ40×156mm
- 重量…176g(電池含)

各部名称



電池の入れ方

下図参照してください。

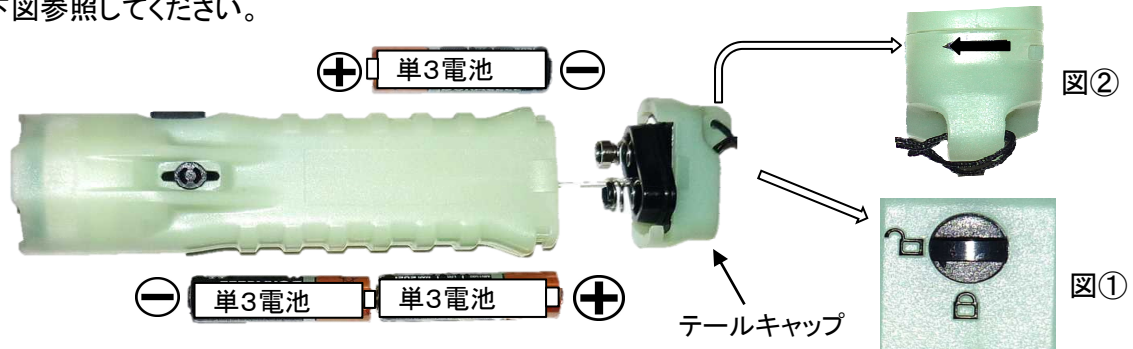

- ①テールキャップの底に鍵マークがあります、黒いねじを解除マークに合わせて下さい。(図①)
〔テールキャップにロック機構が付いており、解除しなければ外れません。ねじを回すにはストラップの端に付いてあるプラスチック製のマイナス型で回してください。〕
- ②テールキャップの上部にある←マークの方向にひねるとキャップが外れます。(図②)
- ③新しい単3電池3本を極性に注意して交換してください。(電池ボックスの中にイラストがあります)
- ④テールキャップに付いてある極に注意して入れ、時計方向にひねって元に戻し完了です。

使用方法

高光度、低光度点灯、点滅ができます。

- 高光度:スイッチを押すと高光度で点灯します。
- 低光度:スイッチを押して(高光度)点灯させ、軽く一回押すと低光度で点灯します。
- 点滅:スイッチを押して(高光度)点灯させ、軽く二回押すと点滅します。

消灯するにはスイッチをカチッと音がするまで押すと消灯します。

保守

テールキャップに付いているオーリングには、適時シリコングリスを塗ってください。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929