


ミニハロゲン電球<マルチレイア> ■ 110V用 E11口金

[パッケージ]



75形

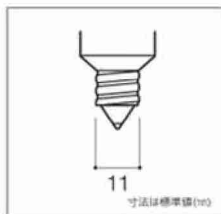

クリア

フック

種 別	品 番	E A 品 番	POSコード (下6桁)	バルブ 仕 上	寸 法(mm)			質 量 (g)	口 金	定格 消費電力 (W)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
					バルブ径	長 さ	光中心距離						
75形	JD110V65W・NP/E	EA758X-1	P2627987	クリア	11	67	49	10	E11	65	1120	2800	2000
100形	JD110V85W・NP/E	EA758X-2	P2627994	クリア	11	67	49	10	E11	85	1600	2850	2000
150形	JD110V130W・NP/E	EA758X-3	P2628229	クリア	11	70	49	11	E11	130	2400	2850	2000