

「調光」機能は「調光器」「調光器の干渉」による場合があります。

ELPA  
LDG7L-G-G2104

LED 電球  
G95ボール電球形

広配光  
240°  
消費電力  
6.5w  
5年保証  
保証書在中  
E26  
口金

60 W形相当  
電球色相当  
明るさ  
(全光束) 700lm

使用上のご注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。(雑音が入る場合は、ランプから1m以上離してご使用ください)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ランプを直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

安全上のご注意

- 警告**
- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
  - 調光(明るさを調節できる)機能の付いた照明器具及び回路、非常用照明器具、誘導灯器具並びにHIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
  - 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
  - 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】
- 注意**
- 器具で指定されたW(ワット数)以下のランプをご使用ください。【短寿命の原因】
  - 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】
  - 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
  - ランプは、ソケットに確実に取り付けてください。【落下の原因】
  - 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。【破損の原因】

LED 電球

60 W形相当  
電球色相当  
明るさ  
(全光束) 700lm

■ お買い求めの前に  
以下のような器具には絶対に使用しないでください。

調光機能の付いた照明器具及び回路  
【調光: 明るさを調節できる機能】(100%点灯でも使用不可)

- ・HIDランプ用器具
- ・リモコン付きの照明器具や回路
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・燃熱材施工器具(SB、SGI、SGI表示器具)

● このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できなったり、寿命が短くなる場合があります。

● 人感スイッチなど自動点灯装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できない場合があります。

● 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。



■ LED電球仕様

サイズ(mm)	径(mm)	定格消費電力(W)	定格入力電流(mA)	設計寿命(h)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	光色
全長124 × 外径95	74	6.5	120	40000	700	107.8	電球色相当

● 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

● ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。

● 白熱電球とは明るさ、光の広がり方(配光)が異なります。

● 色温度は、電球色に近い電球色相当です。

● 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のランプ本体は、大変熱くなりますので、手を触れないでください。


オーダーNo. 1995-8

4 901087 219797


ELPA 朝日電器株式会社  
〒574-0050 大阪府大阪市東淀川区4-10-10 <http://www.elpa.co.jp/>  
【大阪】 本拠 072(87)31166 | 受付 06-1171-200  
【東京】 支店 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

MADE IN CHINA 200319A

白熱電球とのサイズ比較

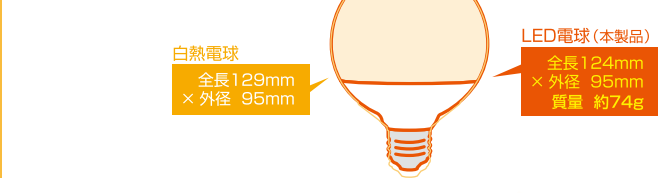

ワイドに明るい広配光設計

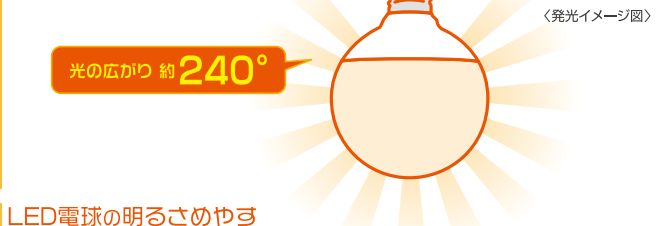

LED電球の明るさめやす

LED電球の明るさは、全光束(ルーメン=lm)で選びます。全ての方向へ放射される光の量を示す単位で、数値が大きいほど明るくなります。

明るさ(全光束) 700lm

180lm 400lm 700lm 1940lm

※25W形相当 ※40W形相当 ※60W形相当 ※100W形相当

※取り付ける照明器具によっては、適正な配光や明るさが得られない場合があります。

密閉型器具対応

※使用状況により寿命が短くなる場合があります。


省エネ法2027年度目標基準値達成

ELPA  
LDG7L-G-G2104

LED 電球  
G95ボール電球形

広配光  
240°  
消費電力  
6.5w  
5年保証  
保証書在中  
E26  
口金

60 W形相当  
電球色相当  
明るさ  
(全光束) 700lm

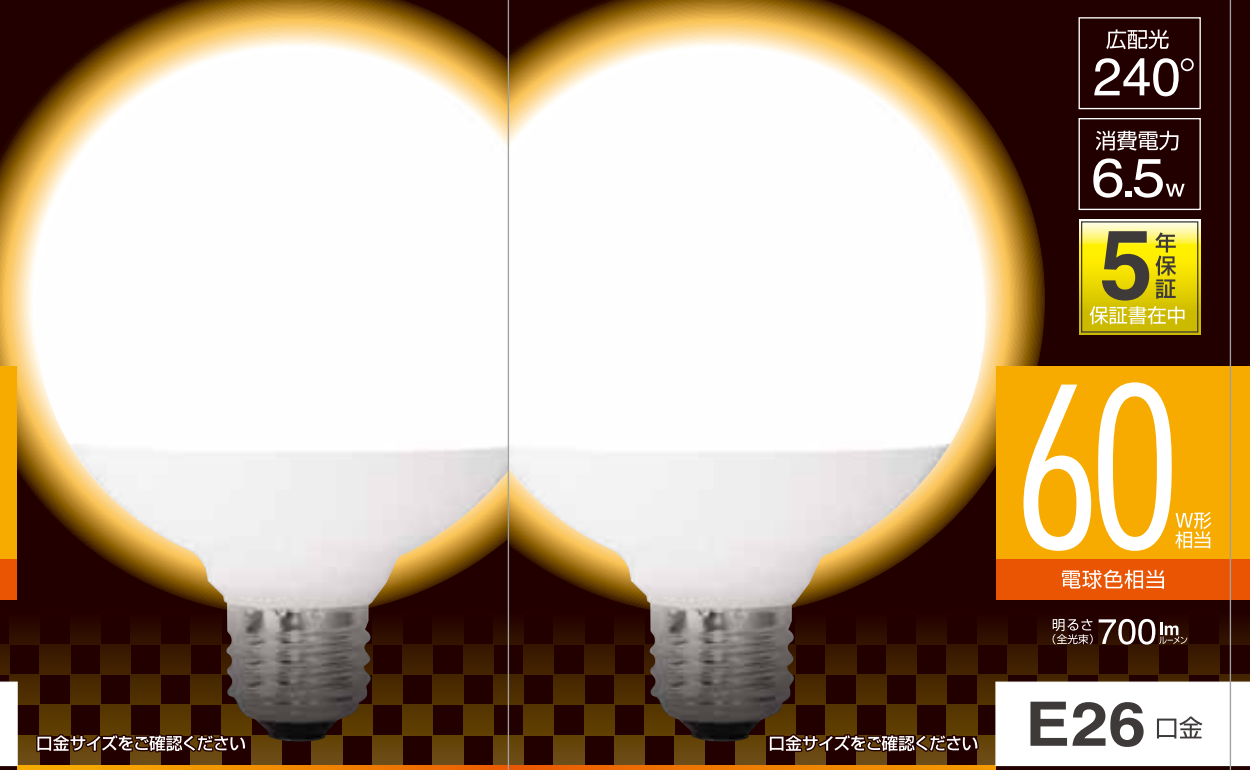

広配光  
240°  
消費電力  
6.5w  
5年保証  
保証書在中  
E26  
口金

60 W形相当  
電球色相当  
明るさ  
(全光束) 700lm

LED elpaball  
エールエル

調光(明るさを調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。

LED elpaball  
エールエル

調光(明るさを調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。

LD G7L-G-G2104