

「調光」機能は「調光器」に接続して使用してください。

ELPA
LDG13D-G-G2105

LED 電球
G95ボール電球形

広配光
240°

消費電力
13.0w

5年保証
保証書在中

E26
口金

100 W形相当
昼光色相当

明るさ
(全光束)
1430lm

使用上のご注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。またLED素子の交換はできません。
- ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。(雑音が入る場合は、ランプから1m以上離してご使用ください)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
- ランプを直視することはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

安全上のご注意

- 警告**
- 紙または布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。【火災の原因】
 - 調光(明るさを調節できる)機能の付いた照明器具及び回路、非常用照明器具、誘導灯器具並びにHIDランプ用器具では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
 - 交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。【破損・発煙の原因】
 - 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは必ず電源を切ってください。【感電の原因】
- 注意**
- 器具で指定されたW(ワット数)以下のランプをご使用ください。【短寿命の原因】
 - 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしないでください。【破損・ケガ・落下の原因】
 - 点灯中や消灯直後は、ランプが熱いので触れないでください。【ヤケドの原因】
 - ランプは、ソケットに確実に取り付けてください。【落下の原因】
 - 屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。【破損の原因】

LED 電球

100 W形相当

昼光色相当
明るさ
(全光束)
1430lm

G95ボール電球形

■お買い求めの前に
以下のような器具には絶対に使用しないでください。

調光機能の付いた照明器具及び回路
【調光: 明るさを調節できる機能】(100%点灯でも使用不可)

・HIDランプ用器具

・リモコン付きの照明器具や回路

・誘導灯・非常用照明器具

・燃熱材施工器具(SB、SGI、SGI表示器具)

●このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できなったり、寿命が短くなる場合があります。

●人感スイッチなど自動点灯装置や、遅れ停止スイッチなどと組み合わせて使用できな場合があります。

●屋外または雨や水滴のかかる状態、または湿度の高いところで使用しないでください。



■LED電球仕様

屋内用 交流電源 100V 50/60Hz共用

サイズ (mm)	質量 (g)	定格消費電力 (W)	定格入力電流 (mA)	設計寿命 (h)	全光束 (lm)	エネルギー 消費効率 (lm/W)	光色
全長125 × 外径 95	75	13.0	230	40000	1430	110.0	昼光色 相当

●表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

●ランプ周囲温度が5℃～35℃の範囲で使用してください。

●白熱電球とは明るさ、光の広がり(配光)が異なります。

●光色は、電球光とは異なる昼光色相当です。

●商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

点灯中・消灯直後のランプ本体は、
大変熱くなりますので
手を触れないでください。

オーダーNo.
1995-9

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、
ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は
良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。
※レシート、販売証明書など、購入日が分かるものを大切に保管
ください。



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0050 大阪府大阪市東淀川区4-10-10 http://www.elpa.co.jp/


【大阪】 大阪 072(87)11166 【東京】 東京 03(57)17120

【神戸】 神戸 042(473)0159 ※土・日・祝日・弊社休業日を除く



MADE IN CHINA
200319A

白熱電球とのサイズ比較

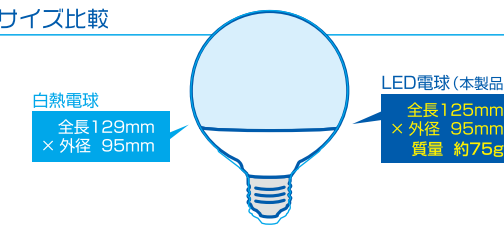

ワイドに明るい広配光設計

光の広がりが約240°

LED電球の明るさのゆり

LED電球の明るさは、全光束(ルーメン=lm)で選びます。
全ての方向へ放射される光の量を示す単位で、数値が大きければほど明るくなります。



密閉型器具対応

※使用状況により寿命が短くなる場合があります。

省エネ法2027年度
目標基準値達成

ELPA
LDG13D-G-G2105

LED 電球
G95ボール電球形

広配光
240°

消費電力
13.0w

5年保証
保証書在中

100 W形相当
昼光色相当

明るさ
(全光束)
1430lm

E26
口金

LED elpaball
エールエル

調光(明るさを調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。

LED 電球

G95ボール電球形

広配光
240°

消費電力
13.0w

5年保証
保証書在中

100 W形相当
昼光色相当

明るさ
(全光束)
1430lm

E26
口金

LED elpaball
エールエル

調光(明るさを調節できる)機能の付いた器具や回路には使用できません。

LD G13D-G-G2105