


直管蛍光灯〈ハイライト〉

スタータ形の蛍光灯です。

一般タイプと消費電力を減少させる(当社比)節電タイプがあります。

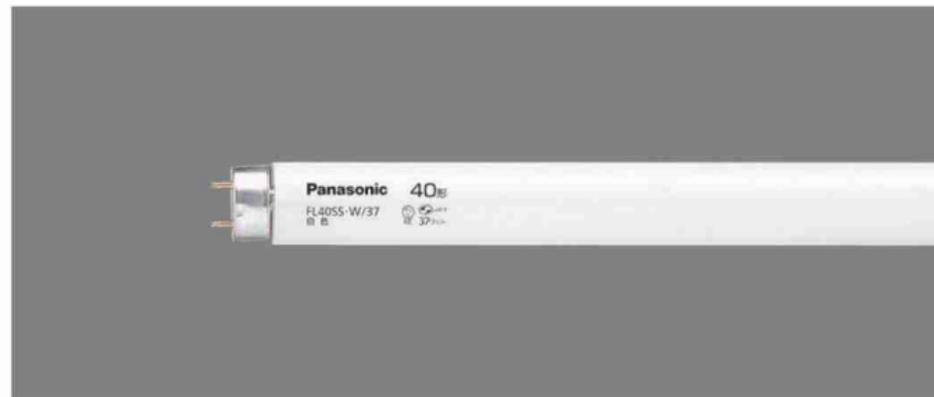

	温白色	白色	昼光色
色温度	3500K	4200K	6500K
平均演色評価数	Ra60	Ra61	Ra74

直管蛍光灯〈ハイライト〉 ■直管・スタータ形

種別	品番	E A 品番	POSコード (下6桁)	標準 梱包	光色	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	適合 電子点灯管
						ガラス管径	長さ									
10形	FL10D	EA758XH-10D	1305664	10	昼光色	25.5	330	57	G13	10	0.230	420	6500	6000	FG-7E(L) FG-7P(L)	FE7E FE1E