


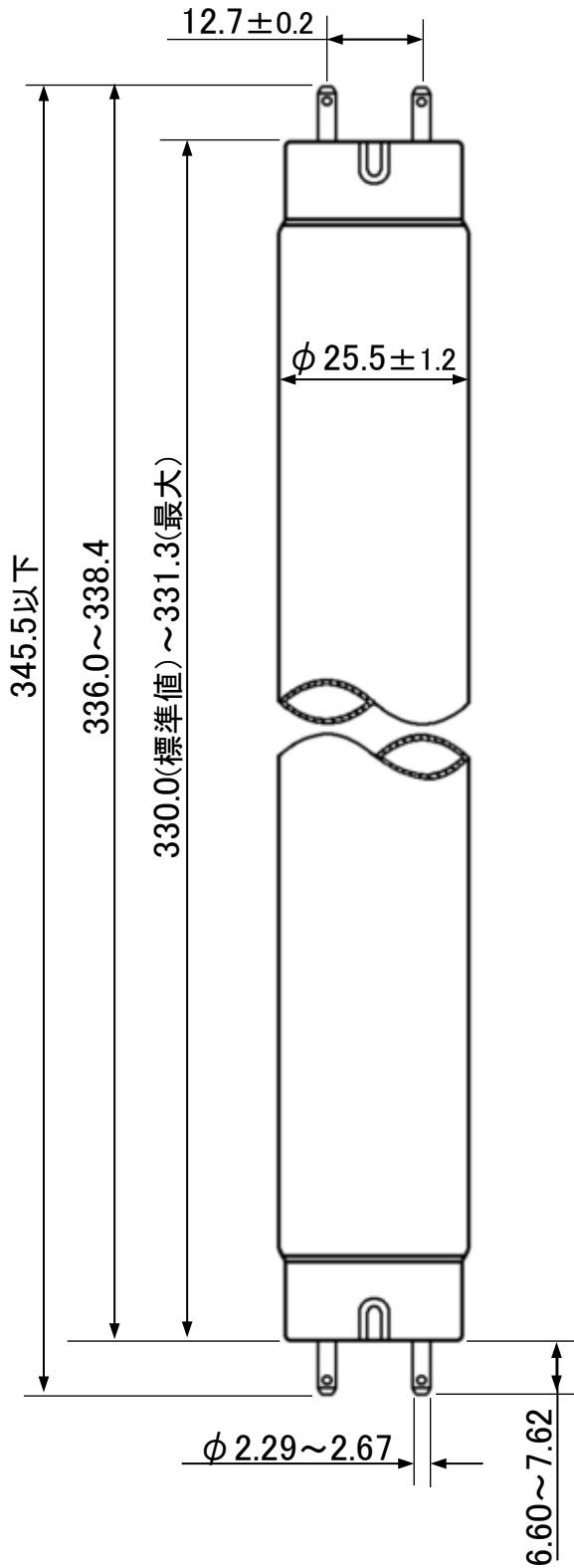

品番	光色	寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合点灯管	適合電子点灯管
		ガラス管径	長さ								
FL10DFF3	昼光色	25.5	330	57	G13	10	0.230	375	6000	FG-7EL FG-7PL	FE7E FE1E

- ご注意)
- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
 - 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
 - 上記定格は、いずれも標準値を示します。
 - 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 - 当てたりして傷をつけたらしないでください。(破損・ケガの原因)
 - 器具の引きひもを強くはじいたりランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
 - ランプは器具に確実に取付けてください。(落下・ケガの原因)

安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上の注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先		尺度	1 / 1	品名	直管蛍光灯 <ハイライト> (昼光色)	品番	FL10DFF3
		図法					
作成者	検印		初回作成	訂正(日付)	図面	F22-1114-01	改訂No.
吳川			2022年01月01	年 月 日	整理No.		