

# ソケット一体型シリーズ

LED電球・ソケット・電線・棒端子一体型で手間いらず。

電球の盗難防止にも効果抜群！



LED電球 + ソケット付き1M電線 + 棒端子

一体型のメリット

- ①ガードが必要なくなる
- ②メンテナンスが簡単
- ③口金からの感電が心配がない
- ④棒端子だから接続し易く作業効率が上がる

①②で時間・人件費の削減効果




SLED-10-PN

10W

(一般電球80形相当)

【取付高さ: 3m】

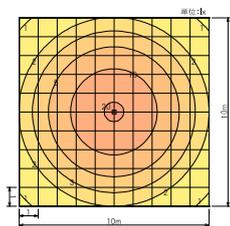


SLED-13-PN

13W

(一般電球100形相当)

【取付高さ: 3m】

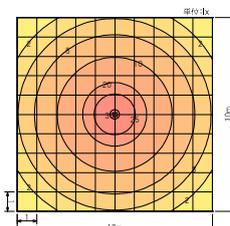


SLED-19-PN

19W

(一般電球150形相当)


【取付高さ: 3m】

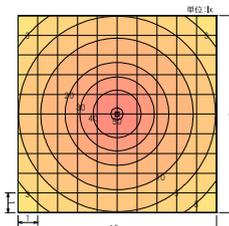

SLED-35-PNT

35W


【取付高さ: 5m】

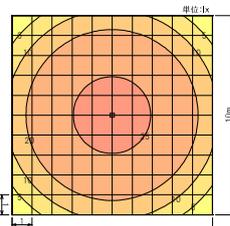

SELJ-S80SH

80W

【取付高さ: 5m】

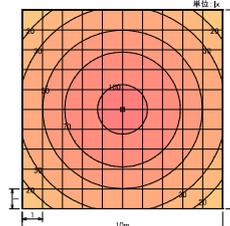

## 製品仕様

## 全5種類 100V・200V OK!

業務用

品番	EA758XN-1	EA758XN-2	EA758XN-3	EA758XN-4	EA758XN-5
消費電力	10 W	13W	19 W	35 W	80 W
定格電圧	AC 100V/200 V				
定格周波数	50/60 Hz				
寸法 外径・全長(1Mコード含む)	60×1140 mm	70×1170 mm	95×1200 mm	128×1280 mm	151×1230 mm
質量	190 g	250 g	300 g	500 g	1,400 g
色温度	6,500 K	6,500 K	6,500 K	6,500 K	5,000 K
全光束	1,250 lm	1,625 lm	2,375 lm	3,500 lm	12,800 lm
平均演色評価数	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
使用温度範囲	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃	-20℃~40℃
定格寿命	25,000 時間	25,000 時間	25,000 時間	25,000 時間	30,000 時間

※電線の種類 VCT1.25mm<sup>2</sup>×2c 1メートル

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください