

お客様へ 安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

## お手入れ方法について



必ず実施

- 清掃は高所作業になります。安全な姿勢で行ってください。
- お手入れの際は必ず電源を切り、LEDランプや照明器具が冷えたあとで水拭きしてください。点灯したまま行くと、やけど・感電・破損の原因になります。
- 汚れが取れにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固くしぼった布などで水拭きしてください。



## 注意

- 口金などの金属部分には、水・洗剤・薬品などを使用しないでください。部品の劣化や感電の原因になります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性液体を使用したり、殺虫剤をかけないでください。変色や破損の原因になります。

- 明るく安全に使用するため、定期的に清掃をしてください。（6か月に1回程度をおすすめします）
- 清掃の際または清掃後に、照明器具から異音や異臭がする・変色しているなどの異常を確認したときは、すぐに電源を切り安全のため工事店・電気店などの有資格者に点検を依頼してください。
- 本製品のLEDランプ自体の光束維持時間はおよそ40,000時間（通常使用で8～10年）ですが、蛍光灯として使用していた照明器具に本製品を取り付けたときは、照明器具自体や内部の電気部品寿命の方が早く到来することがあります。

## LEDランプについて知っていただきたいこと

- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく照明器具から離してください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに接続した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照明器具からの照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見えることがあります。

|                                                             |       |               |               |                |                |                |                |            |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>直管LEDランプ</b>                                             |       | LDG10T・D・5／75 | LDG10T・N・5／75 | LDG15T・D・7／110 | LDG15T・N・7／110 | LDG20T・D・8／130 | LDG20T・N・8／130 | <b>保証書</b> |
| 本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。 |       |               |               |                |                |                |                |            |
| ※ お買い上げ日                                                    |       | 年 月 日         |               | 保証期間           |                | お買い上げ日より： 1 年間 |                |            |
| お客様                                                         | お名前   |               | ※ 販売店         |                | 住所・店名          |                |                |            |
|                                                             | ご住所 〒 |               |               |                |                |                |                |            |
|                                                             | 電話番号  |               |               |                | 電話番号           |                |                |            |

販売店さまへ：※印欄は必ず記入してお渡しください

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください

### ■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

### ■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

### 保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料で修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限りです。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にできない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - ⑧ 本書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

**アイリスコール 0120-311-564** **（修理専用コール） 0800-170-7070**

9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く） 9:00～17:00（年末年始・会社都合による休日を除く）

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

**お客様サポート**24時間365日  
Web即時回答サービス

## 直管 LED ランプ（専用スタータ付）

LDG10T・D・5／75 LDG10T・N・5／75  
LDG15T・D・7／110 LDG15T・N・7／110  
LDG20T・D・8／130 LDG20T・N・8／130

このたびは、アイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品は、一般の蛍光灯照明器具を同梱の専用スタータを使用して LED 照明に変更する、口金 G13タイプ用 LED ランプセットです。

他のアイリスオーヤマ製 LED 専用照明器具ではご使用になれません。ご使用前に下記の重要事項を必ずお読みください。



### ●既存の蛍光灯照明器具本体を継続使用されるお客様へ：照明器具の寿命にご注意ください


ご使用中の照明器具は、使用期間に応じて劣化が進みます。ソケットや電気部品の劣化により、ランプの落下・発煙・発火などが発生するおそれがあります。長期間(8～10年)使用した照明器具を、本製品を使いLED照明器具として続けてお使いになるときは、必ず専門知識を持った有資格者（電気店など）にご相談ください。

## 重 要

本製品は LED ランプと専用スタータのセット製品です。以下の条件のみで使用できます。

本製品は[グロースタータ（点灯管）方式照明器具]の[G13口金]専用です

### ■使える照明器具／ランプ口金の形状

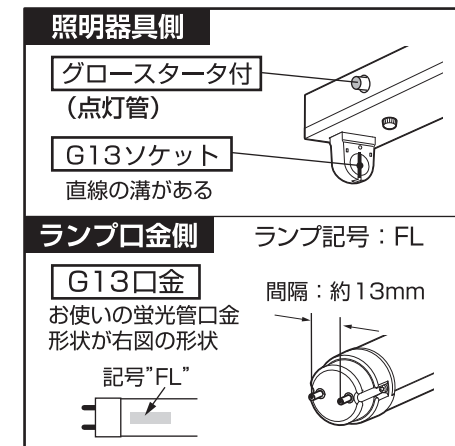


### ■使えない点灯方式・照明器具／ランプ口金の形状

- ・ラピッドスタート式
- ・高周波点灯専用（Hf）形／インバータ式
- ・スリムライン形
- ・調光器がついている電源や照明器具
- ・R17d口金、G5口金


### ●R17d 口金

 使えません




### ●G5 口金

使えません

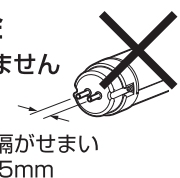

取り付ける照明器具の点灯方式、またはランプ口金の形状が不明な場合は、ご購入の販売店にお問い合わせください。

### ■対応するグロースタータ（点灯管）の形状と大きさ

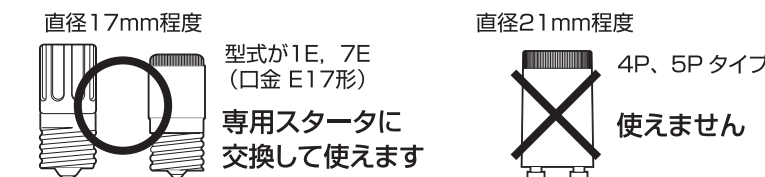


### ■同梱品：専用スタータ



## 注意

 同梱品の専用スタータは本製品専用です。一般の蛍光灯照明器具には使用できません。



## 使用上の注意

正しく使用しないと点灯しない原因になります。

- 本製品の LED ランプは、同梱の専用スタータの組み合わせ以外では点灯しません。
- 本製品の LED ランプまたは同梱の専用スタータを、ほかの蛍光灯照明器具で別々に使用しないでください。点灯しなかったり、ランプや照明器具の短寿命の原因になります。

本製品：直管 LED ランプ




+


同梱品：専用スタータ  
（蛍光灯用スタータは使えません）



必ず同じ蛍光灯  
照明器具にセット  
で使う

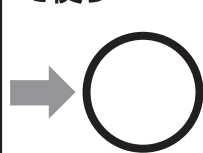

本製品：直管 LED ランプ

 

同梱品：専用スタータ



別々の蛍光灯照明  
器具に使わない

照明  
器具A




照明  
器具B



- 専用スタータを紛失したときは、購入店またはアイリスコールへご連絡ください。
- 照明器具やランプの改造は、故障や火災の原因になります。絶対に行わないでください。

## 部品と名称

## ●直管 LED ランプ

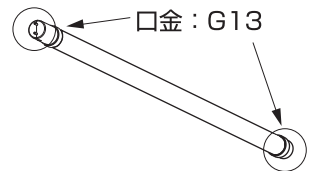

## ●専用スタータ

(蛍光灯用スタータとしては使用できません)



## 仕 様

商品の仕様は予告なく変更することがあります。

| 品番             | 光源色 | 全光束( lm ) | 定格消費電力(W) | サイズ (mm)   | 質量(g) |
|----------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|
| LDG10T・D・5／75  | 昼光色 | 750       | 5.1       | 管径26×全長330 | 約74   |
| LDG10T・N・5／75  | 昼白色 |           |           |            |       |
| LDG15T・D・7／110 | 昼光色 | 1100      | 7.0       | 管径26×全長436 | 約93   |
| LDG15T・N・7／110 | 昼白色 |           |           |            |       |
| LDG20T・D・8／130 | 昼光色 | 1300      | 8.2       | 管径26×全長580 | 約115  |
| LDG20T・N・8／130 | 昼白色 |           |           |            |       |

●定格電源電圧：AC100V ●定格周波数：50／60Hz ●ランプ光束維持時間\*：約 40,000 時間 ●日本国内専用  
※光束維持時間とは、全光束が 70%に低下するまでの時間を推定したものです。  
表示は設計時間であり、製品の寿命を保証するものではありません。

## お客様へ

- 以降の [ 警告・注意 ]、裏面の [ お手入れ方法について ] を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、大切に保管してください。

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施

●適正温度 (5～35℃) の屋内で使用する  
既存蛍光灯の使用できる温度範囲と異なることがあります。  
屋内の上記適正温度範囲で使用してください。屋外や高温で  
使用すると、感電・短寿命・火災の原因になります。

●点灯異常の際は電源を切る  
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店に  
相談してください。そのまま使用すると、感電・火災・落下  
によるけがの原因になります。



禁止

●振動・衝撃を与えない  
故障・破損・落下の原因になります。

●可燃物を近づけない  
LEDランプや照明器具本体を可燃物でおおったりかぶせたり、  
また燃えやすいものや家具などを近づけないでください。近づけ  
すぎると被照射物の変形・変色・火災の原因になります。

●直下や近くにストーブなどの暖房機器を置かない  
照明器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。



禁止

●照明器具・ランプの分解・改造をしない  
使用する照明器具や本ランプの分解・改造、部品の追加・変  
更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の  
原因になります。

●破損した照明器具に使用しない  
照明器具本体が破損したときは速やかに電源を切り、工事  
店・電気店にご相談ください。そのまま使用すると、感電・  
火災・落下によるけがの原因になります。

●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さび  
やすい場所には取り付けない  
腐食や落下によるけがの原因になります。

●粉じん・オイルミスト(霧状の油分)・引火性ガス  
の発生する場所には取り付けない  
発熱・発煙・発火の原因になります。キッチンまわりで使用  
するときは、必ず照明器具のランプカバーを装着して使用し  
てください。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容  
を示しています。

必ず実施

●LEDランプと照明器具を定期的に点検する  
3年に1回程度は、専門家 (工事店・電気店) による点検を受  
けてください。照明器具本体は設置して8～10年\*たつと、外観  
に異常が無くても劣化が進行します。点検せずに長期間使用を  
続けると、まれに発煙・発火・感電などのおそれがあります。

※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、  
年間3,000時間点灯した場合。  
(J I S C8105-1解説による)

●ランプ清掃の際は必ず電源を切る  
やけどや感電・破損の原因になります。



禁止

●使用中・使用直後に触らない  
点灯中や消灯直後は、LEDランプや照明器具が高温のため  
触らないでください。やけどの原因になります。

●光を直視しない  
点灯時にランプを直視しないでください。目を傷めることが  
あります。

●ランプと専用スタータを別々に使用しない  
本製品のLEDランプと専用スタータはセットで使用してくだ  
さい。ほかの蛍光灯照明器具で別々に使用しないでくださ  
い。故障の原因になります。

## その他の注意

設置や取り扱いについての注意です。

- 硫黄成分がある場所には取り付けしないでください。メッキ工場のように硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれがある場所では使  
用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
- 照明器具の電源が、電子レンジやコピー機等の高ワット製品と同一の場合、高ワット製品を使用したときに、ちらつくことがあります。
- 蛍光灯用グロースタータは大きさが同じでも使用できません。必ず同梱の専用スタータを使用してください。また紛失したときは、お求めの販売  
店またはアイリスコールへご連絡ください。


## 取り付け方法 足元が安定している状態で安全に作業してください(図はイメージです)

## 1

## 照明器具の電源を切る

壁のスイッチやひもスイッチ(プルスイッチ)で、蛍光灯を  
消灯してください。

- 作業前に安全な足場を確保して、転落しないように注  
意してください。
- 必ず消灯してから交換作業をしてください。

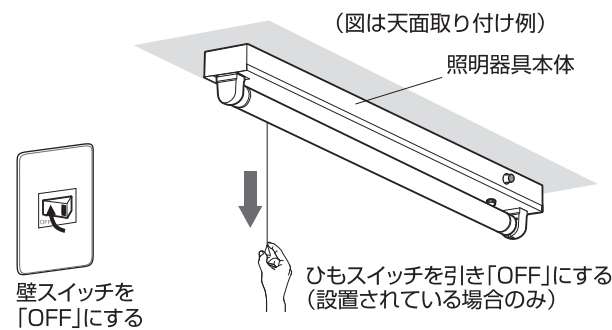

## 2


## 蛍光管とグロースタータを外す



高温注意

消灯直後は蛍光管(ランプ)が高温にな  
っていることがあります。やけど防止のため  
必ず冷えてから作業をしてください。

- ①既存の蛍光管をランプソケットから取り外してくだ  
さい。方法は照明器具により異なります。
- ②既存のグロースタータ(点灯管)を左へ回して、照明器具  
本体から外してください。

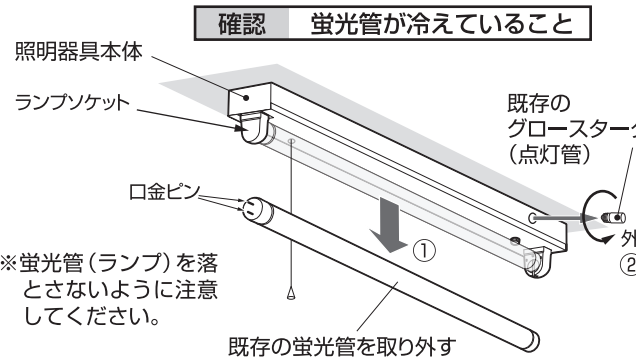


## 3

## 本製品と専用スタータを取り付ける



- ①LEDランプをランプソケットに差し込んでく  
ださい。
- ②LEDランプの[ランプ裏側]表示が奥側(照明器  
具本体側)になるように90度回して、発光側を  
手前にしてください。
- ③同梱品の専用スタータを照明器具本体に取り付  
けて、必ず付属の警告シールを、専用スター  
タの近傍で見える場所に貼り付けてください。

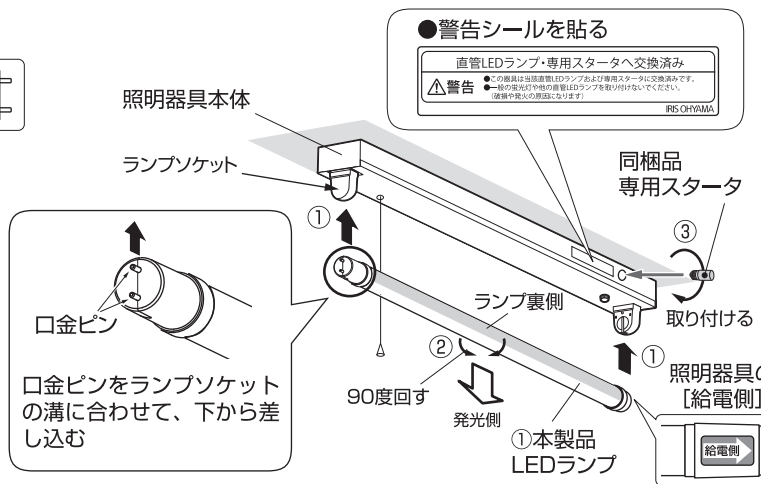

## 4

## 電源を入れて点灯を確認する

ひもスイッチで消灯(OFF)したときは、必ず点灯(ON)  
にしてください。

## ●点灯するかを確認してください

点灯しないときは、下欄の「故障かな?と思ったら」を確認して  
ください。また以下の症状がある場合は電源を切り、購入店へお  
問い合わせください。  
・ちらつきがあったり点滅したりする  
・異音が聞こえたり異臭がしたりする

## 故障かな?と思ったら (照明器具本体については、器具のメーカーまたは販売店にお問い合わせください。)

- 点灯しない、異常があるなどのときは、以下を参考に点検を行ってください。
- 処置をしたあとも異常があるときは、必ず電源を切りお買い上げの販売店、または本書に記載のアイリスコールへご連絡ください。

| 現 象              | 考えられる原因                       | 処置方法                                                                              |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LEDランプが<br>点灯しない | 電源スイッチが「OFF(切)」になっている         | 壁スイッチを「ON(入)」にしてください。ひもスイッチで「OFF(切)」にしたとき<br>は、ひもを引いて「ON(入)」にしてください。              |
|                  | 専用スタータを使用していない                | 同梱の専用スタータに交換してください。                                                               |
|                  | 専用スタータが奥まで入っていない<br>またはゆるみがある | 専用スタータを一度取り外し再度奥までしっかり取り付けてください。                                                  |
|                  | LEDランプの口金ピンが正しく入っていない         | LEDランプを一度取り外し、もう一度ランプソケットにしっかり入れてください。                                            |
| 照明器具から<br>音がる    | 照明器具自体が老朽化または故障している           | 既存の蛍光管およびグロースタータに戻して、点灯するかを確認してください。点灯す<br>る場合にはLEDランプの問題が考えられます。アイリスコールへご連絡ください。 |
|                  | 照明器具自体が老朽化または故障している           | 照明器具側の原因が考えられます。早めに照明器具メーカーか電気工事店へお<br>問い合わせください。                                 |