

LED電球
E26口金

レフ電球タイプ

E26口金のレフ電球に取り替え可能なLED電球です。ビーム角60度の集光性を有し、スリムなボディで様々な器具に適合します。スポットライトやディスプレイ照明などに適しています。



特長


1 光が集まる、約60度のビーム角

[光の広がり方 (配光)]



3 スリムなボディで、様々な器具に適合

[レフ電球とのサイズ比較]

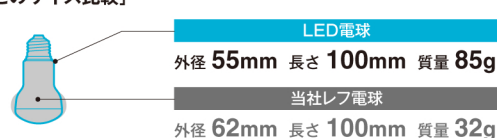

2 消費電力6.4Wでレフ電球60形相当の明るさ※1 (LDR6L-W・LDR6D-W)

[ビーム光束 (明るさ) の比較]



※1 当社レフ電球との比較。

LED電球 レフ電球タイプ ■E26口金

種別	品番	E A 品番	光色	寸法(mm) 外径 長さ	質量(g)	口金	周波数(Hz)	定格電圧(V)	定格入力電流(A)	定格消費電力(W)	ビーム角(度)	ビーム光束(lm)	中心光度(cd)	色温度(K)	平均演色評価数(Ra)	定格寿命(h)	消費効率(lm/W)
レフ電球タイプ 5.0W	LDR5L-W	EA758XR-361	電球色相当	55 100	85	E26	50/60 共用	100	0.083	5.0	60	100	180	2800	80	40000	56.0
	LDR5D-W	EA758XR-362	昼光色相当	55 100	85	E26	50/60 共用	100	0.083	5.0	60	115	205	6700	74	40000	62.0
レフ電球タイプ 6.4W	LDR6L-W	EA758XR-366	電球色相当	55 100	85	E26	50/60 共用	100	0.105	6.4	60	160	300	2800	80	40000	70.3
	LDR6D-W	EA758XR-367	昼光色相当	55 100	85	E26	50/60 共用	100	0.105	6.4	60	185	345	6700	74	40000	81.3

◆印はグリーン購入法適合商品です。


[パッケージ]



[器具制限] 次のような器具には使用できません。



[分光分布]

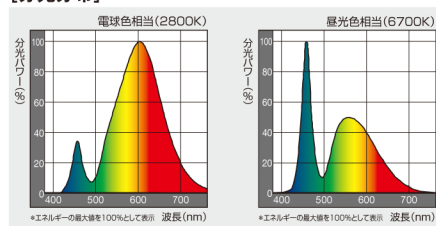

[配光曲線]

