

5年保証

E26
口金

レフ電球タイプ



集光性が高くスポットライトやダウンライトにおすすめ

光の広がり方



明るさ



光色



この商品からの
取替えにおすすめ



レフ電球



電球形蛍光灯
(EFR25/15)

特長


白熱レフ電球サイズ

白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。



白熱レフ電球と同じ配光角を実現

ビーム角は60度で白熱レフ電球と同等の光り方を実現しています。

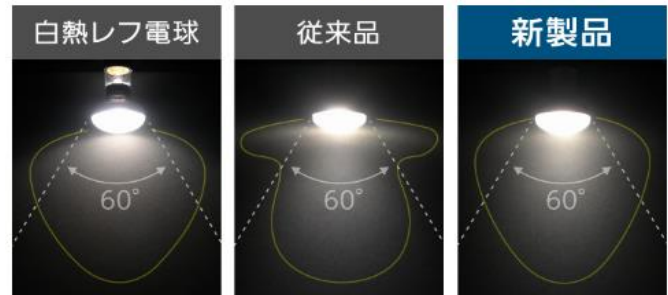

食べ物はおいしそうに、肌は自然な色味に見える高い演色性

照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。LED電球タイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。



肌の色味があざやか!



少し色あせて見える…

※イメージです。

省エネ性

LED電球に取替えると、こんなに省エネ・長寿命!

LED電球ならではの特長を活かして、従来の白熱電球から大幅な消費電力のカットと、長寿命を実現しています。

消費電力
約**88%**
カット^{※7}

長寿命
約**25倍以上**
長持ち^{※7※8}

おすすめ器具と適合器具

[おすすめ使用器具]



[適合器具]

屋外器具^{※9} 	密閉型器具^{※10} 	断熱材施工器具^{※11} 	調光機能付
○	○	×	×

●断熱材施工器具には使用できません。

●調光(明るさが調節できる)機能の付いた器具には使用できません。100%点灯でも使用不可。

●器具の種類によっては使用できない場合があります。

電球色



昼光色

