

E17口金 ミニレフ電球

E17口金を採用した小形のリフレクタ電球です。ビーム角40度の集光性能を有し、さらに50形は封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が高く長寿命です。コンパクトな器具設計ができ、スポットライトや、スタンド、ディスプレイに適しています。



E17口金

ミニレフ電球 ■E17口金

フック


種 別		品 番	E A 品 番	ガラス 仕 上	寸 法(mm)		質 量 (g)	口 金	定格 消費電力 (W)	ビーム角 (度)	全光束 (lm)	ビーム光束 (lm)	中心光度 (cd)	定格寿命 (h)
					バルブ径	長 さ								
50 ミリ 径	25形	LR110V25W・S	EA758XT-25A	ホワイト	50	75	16	E17	25	40	240	45	170	1500
	40形	LR110V40W・S	EA758XT-40A	ホワイト	50	75	16	E17	40	40	420	80	300	1500
	50形	LR110V50W・S・K	EA758XT-50A	ホワイト	50	75	22	E17	50	40	570	110	410	2000

注) ●専用器具でご使用ください(45ミリ径専用器具には50ミリ径が使用できない場合があります)。

【パッケージ】



【配光曲線】

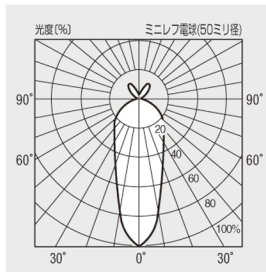

【照射イメージ】

