

E26口金 レフ電球(屋内用)

バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着し、反射鏡とした電球です。光の透過・拡散性に優れたシリカ粒子をバルブ内面に静電塗装したホワイトのガラス仕上げで、店舗や住宅のスポットライト、ダウンライトなど幅広い分野に使用できます。



レフ電球(屋内用) ■E26口金

種 別		品 番	E A 品 番	ガラス 仕 上	寸 法(mm)		質 量 (g)	口 金	定格 消費電力 (W)	ビーム角 (度)	全光束 (lm)	ビーム光束 (lm)	中心光度 (cd)	定格寿命 (h)
					バルブ径	長 さ								
62 ミリ 径	40形	RF100V36W/D	EA758XV-40A	ホワイト	62	100	32	E26	36	60	380	100	180	1500
	60形	RF100V54W/D	EA758XV-60A	ホワイト	62	100	32	E26	54	60	630	160	300	1500
80 ミリ 径	100形	RF100V90W/D	EA758XV-100A	ホワイト	80	125	46	E26	90	60	1200	400	600	1500


【パッケージ】

62ミリ径

80ミリ径



【配光曲線】

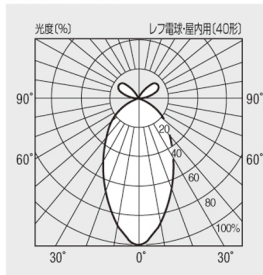

【照射イメージ】(60形の場合)

