


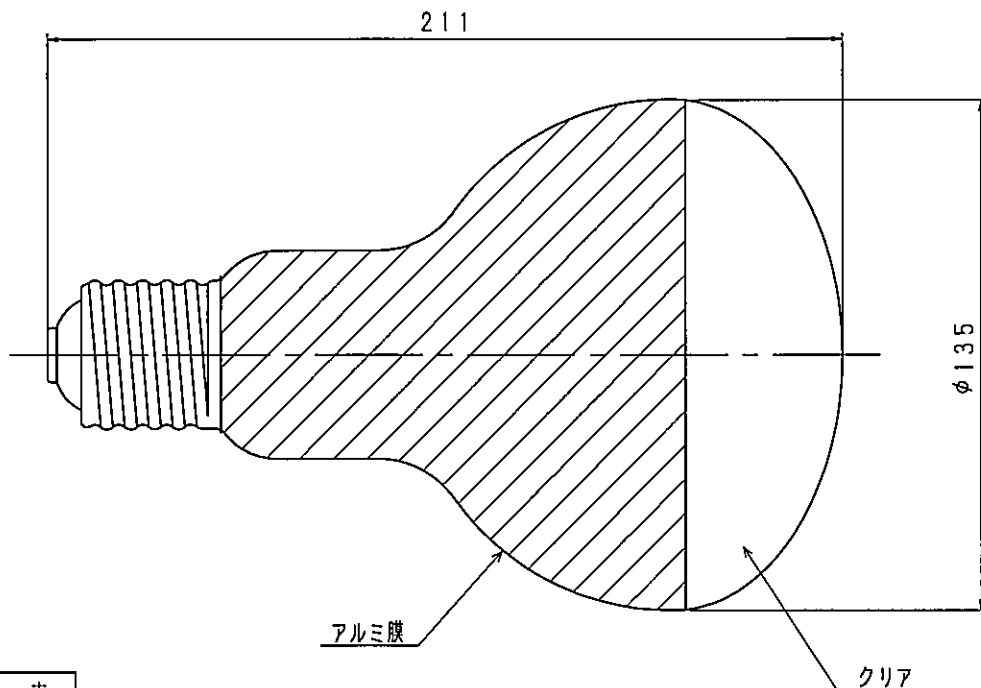

性能表

形式	種別	定格電圧 (V)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	ビーム光束 (lm)	ビームの開き (°)	軸光度 (cd)	定格寿命 (h)
RF110V270WH	散光形	110	270	3,650	1,550	45	4,000	2,000
RF220V270WH		220		2,920	1,240		3,200	

仕様表

形式	ガラス球	口金	口金接着強さ (Nm)
RF110V270WH	R135	E39	5以上
RF220V270WH			




安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 電球の取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 電球を紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- 電球は必ず適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数のものを使用してください。
- 電球はガラス製品ですが、落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えると割れる恐れがあります。取り扱いには十分にご注意ください。
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので手を触れないでください。火傷する恐れがあります。
- 雨や水滴のかかる状態や湿度の高い所で電球を使用される場合は、防湿構造の屋外用器具をご使用ください。

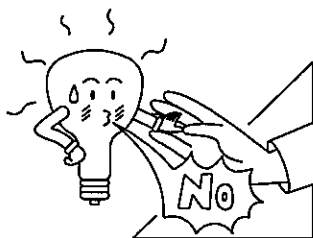

品名	屋外投光用反射形電球				
	RF110V270WH RF220V270WH				
質量	190g	単位	mm	尺度	N
図番	KLS416025				

岩崎電気株式会社

2016.9.30

性能、形状および寸法など、予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。

