




容量アップ、1回の充電で長く使える。

くり返しの使用回数はそのままだに、容量アップを実現。従来品より、単3形スタンダードモデルで50mAh、単3形ハイエンドモデルでは100mAhを容量アップ、1回の使用時間がより長くなりました。

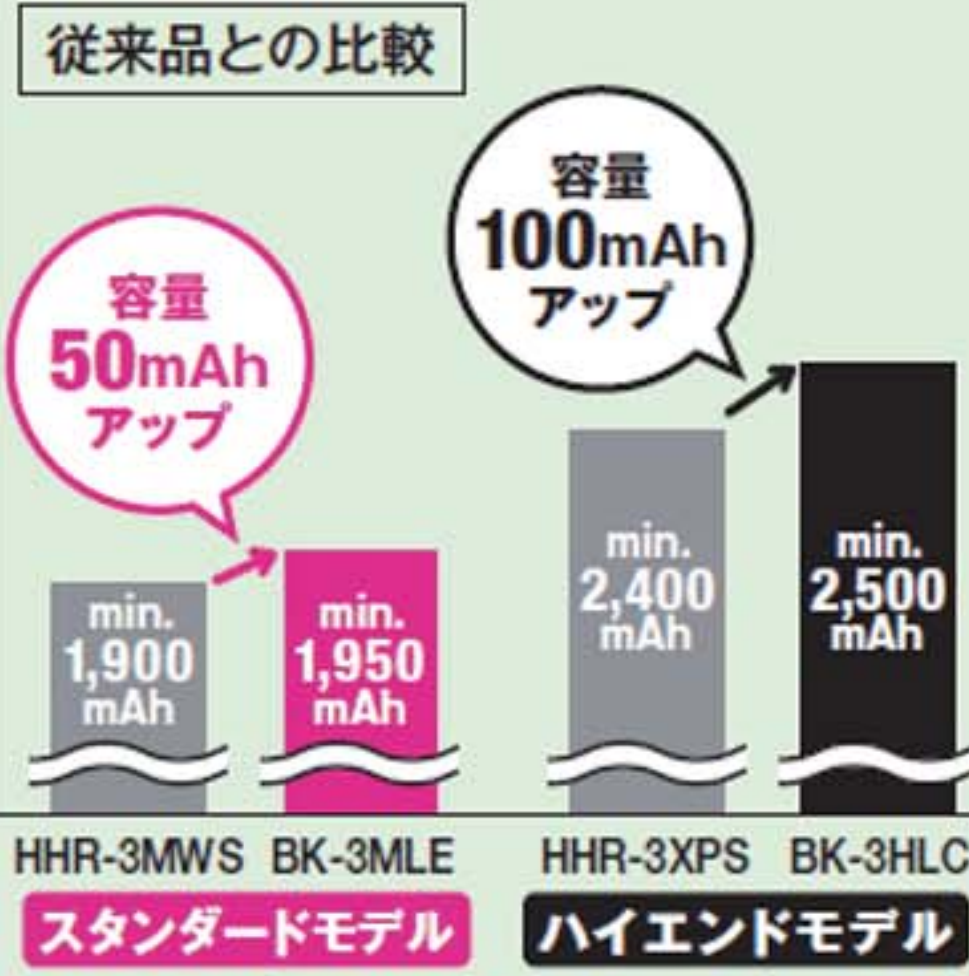

■ ラインアップ性能比較

	スタンダードモデル	お手軽モデル	ハイエンドモデル
電池容量	単3形 min. 1,950mAh 単4形 min. 780mAh	単3形 min. 1,000mAh 単4形 min. 650mAh	単3形 min. 2,500mAh 単4形 min. 930mAh
くり返し使用回数 <sup>※1</sup>	単3形・単4形 約 1,800回	単3形: 約 4,000回 単4形: 約 3,000回	単3形・単4形 約 300回

お手軽モデル

エボルタ  
充電式 **EVOLTA<sup>e</sup>**

くり返し使用回数を重視

消費電流の少ないリモコン<sup>※2</sup>に！  
充電池をはじめてお使いの方に！

おすすめ用途 (単3形・単4形)



※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。※3 防水タイプ除く。●機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。



単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形  
BK-3LLB/4B (1.2V)  
(min.1,000mAh)  
●約φ14.5×50.5mm  
(約20g/1本あたり)  
POSコード/4902704 222121  
EA758YG-103A



単4形 4本入

ニッケル水素電池単4形  
BK-4LLB/4B (1.2V)  
(min.650mAh)  
●約φ10.5×44.5mm  
(約12g/1本あたり)  
POSコード/4902704 222145  
EA758YG-104A

ハイエンドモデル

エボルタ  
充電式 **EVOLTA**

高容量でパワフル

パワーを使う機器<sup>※2</sup>や、カメラマンにおすすめ！

おすすめ用途 (単3形・単4形)



※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。※3 防水タイプ除く。●機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。



単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形  
BK-3HLC/4B (1.2V)  
(min.2,500mAh)  
●約φ14.5×50.4mm  
(約30g/1本あたり)  
POSコード/4902704 332998  
EA758YG-203A



単4形 2本入

ニッケル水素電池単4形  
BK-4HLC/2B (1.2V)  
(min.930mAh)  
●約φ10.5×44.5mm  
(約13g/1本あたり)  
POSコード/4902704 333001  
EA758YG-204A

●当社充電池は、JIS C8708 2013(7.3.2)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。

●充電池:くり返し使え、経済的な電池です。

お願い...●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。

●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。