


充電式 EVOLTA

1回の
使用時間が
長もち

充電式 EVOLTA

容量アップ、1回の充電で長く使える。

くり返しの使用回数はそのままに、容量アップを実現。従来品より、単3形スタンダードモデルで50mAh、単3形ハイエンドモデルでは100mAhを容量アップ、1回の使用時間がより長くなりました。

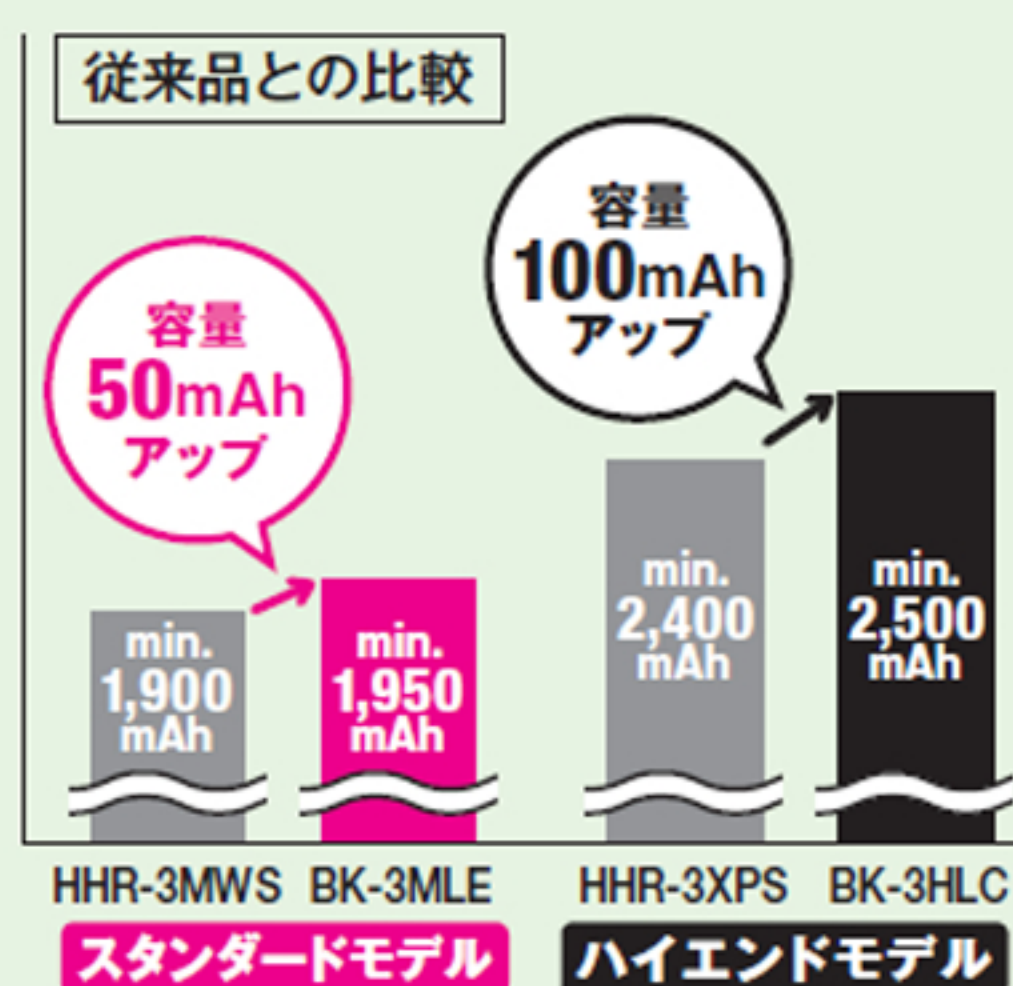

ラインアップ性能比較

	スタンダードモデル	お手軽モデル	ハイエンドモデル
電池容量	単3形 min. 1,950 mAh 単4形 min. 780 mAh	単3形 min. 1,000 mAh 単4形 min. 650 mAh	単3形 min. 2,500 mAh 単4形 min. 930 mAh
くり返し使用回数※1	単3形・約 1,800 回 単4形・約 1,800 回	単3形・約 4,000 回 単4形・約 3,000 回	単3形・約 300 回 単4形・約 300 回

スタンダードモデル

充電式 EVOLTA

オールラウンドに使える※2

幅広い機器での使用や、充電電池をよく使う方に！

おすすめ用途 (単3形・単4形)



※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。※3 防水タイプ除く。●機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。



EA758YG-3H

単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MLE/4B (1.2V)
(min. 1,950mAh)
●約φ14.5×50.5mm
(約29g/1本あたり)
POSコード/4902704 222022



EA758YG-23

単3形 12本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MLE/12B (1.2V)
(min. 1,950mAh)
●約φ14.5×50.5mm
(約29g/1本あたり)
POSコード/4902704 541475



EA758YG-4H

単4形 4本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MLE/4B (1.2V)
(min. 780mAh)
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 222053



EA758YG-24

単4形 8本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MLE/8B (1.2V)
(min. 780mAh)
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 222060

※1 JIS C8708 2013(7.5.1.3)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なることがあります。