

Panasonic

BK-4MCC/4C

電圧：1.2 V ※
容量：min.750 mAh


充電式 ニッケル水素電池
単4形 4本入

※JIS C 8708 2013(7.3.2)の充放電条件
に基づく、電池のmin.(ミニマム)容量。



詳しくはコチラ

日本製

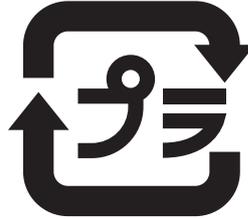

台紙・カバー：PET
フィルム：PET
トレイ：PET


お客様ご相談センター

電話 ☎ 0120-878-698

FAX ☎ 0120-878-236

使用温度範囲

- 放電(機器使用时)：-20℃～50℃
- 充電：0℃～40℃
- 保存：-20℃～35℃

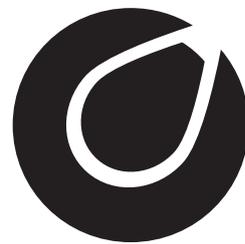

ENERGY GREEN

SOLAR

本製品は、出荷時の充電を太陽光発電による「グリーン電力」でまかっています。

詳しくはコチラ



パナソニック株式会社 〒570-8511 守口市松下町1-1

●使用方法 ご使用前に必ずお読みいただき、大切に保管してください。

●充電には当社エネルギーシリーズ対応充電器を使用し、充電器の取扱説明書に従って正しく充電して下さい。●2本以上使用する時は劣化防止のため同時充電・同時使用をしてください。また、ご使用の際は同一品番(BK-4MCC)をご用意いただき他の品番の充電電池や乾電池と混ぜて機器に使用しないでください。●電池を長持ちさせるため、使い切る前に充電してください。●満充電にしても使用できる時間が短くなった時が電池の寿命です。●機器により使用できないことがあります。その場合は、機器の取扱説明書をご確認ください。

●安全上の注意 ケガや電池の液もれ、発熱、破裂の原因となるので必ず以下のことを守る。

⚠危険 ●**+**と**-**を逆に入れない。●上記対応充電器以外で充電しない。●火中に投入、加熱、ショート、ハンダ付け、変形、分解、改造などしない。●電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。●乾電池や容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。●電池からもれた液が目に入った時は、失明の原因になることもあるので、こすらずにきれいな水で充分洗い流し、直ちに医師の治療を受ける。

⚠警告 ●**+**と**-**に金属物等を接触させない。また金属製のネックレスやヘアピン、コインなどと一緒に持ち運んだり保管しない。●外装ラベルをはがしたり、傷をつけない。●電池からもれた液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流す。●乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。●液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。●10本以上直列に使用しない。

⚠注意 ●新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。●強い衝撃を与えたり、投げつけない。●直射日光の強いところや、炎天下の車内など、高温の場所で使用、放置しない。●使用しない時は、機器から取り外す。●ショート防止のため、ケース等に入れ保管、携帯する。尚、付属の電池ケースは単3形・単4形専用です。