


LR03



市販品

EA758YT-14A（2本入り）
EA758YT-14B（4本入り）

製品寸法

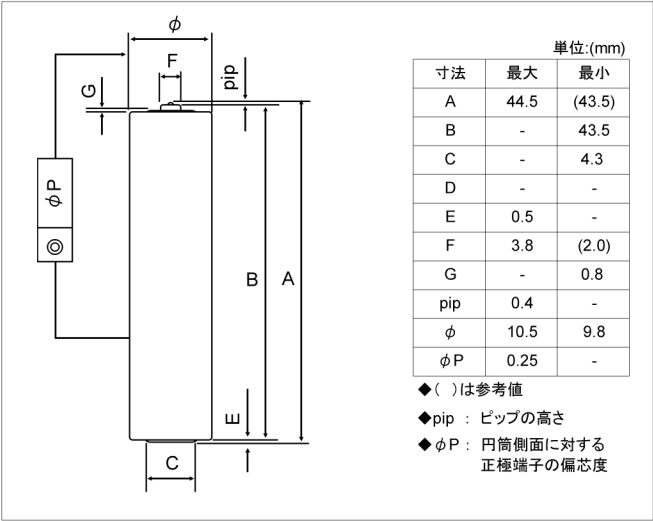


製品仕様


形 式	LR03
公称電圧	1.5 V
放電特性	(5.1Ω 4min/h)-8h/day : 約 240 分 (E.V.=0.9V)
	10Ω 1h/day (E.V.=0.9V) : 約 8.9 時間
	75Ω 4h/day (E.V.=0.9V) : 約 75 時間
端 子	⊕キャップ端子
	⊖ベース端子
外径寸法	高さ : 44.5(0/-1.0)mm
	直径 : 10.5(0/-0.7)mm

放電条件:20±2℃、初度※1 ※1)製造後3ヶ月以内の電池


定電流連続放電特性

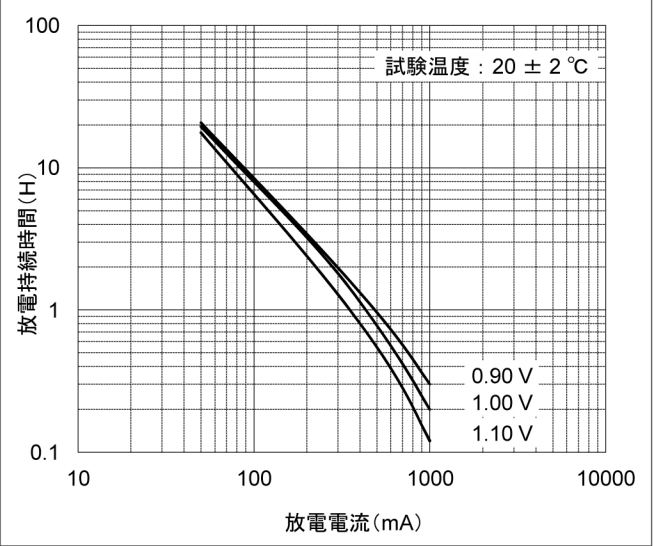

定抵抗連続放電特性

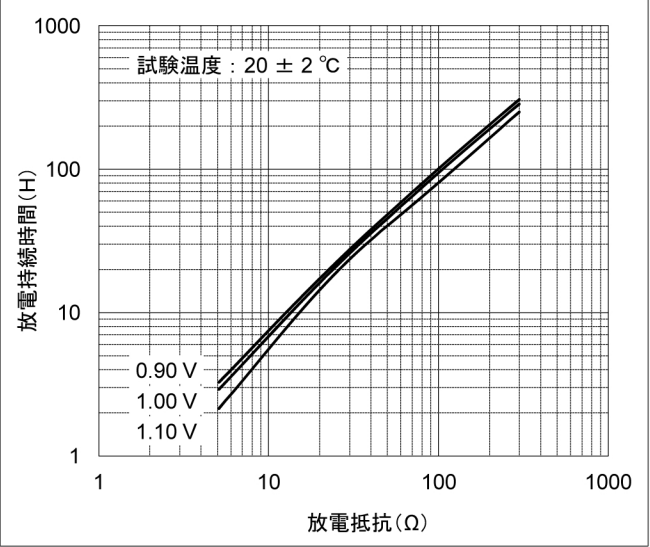

温度特性(10Ω連続放電)

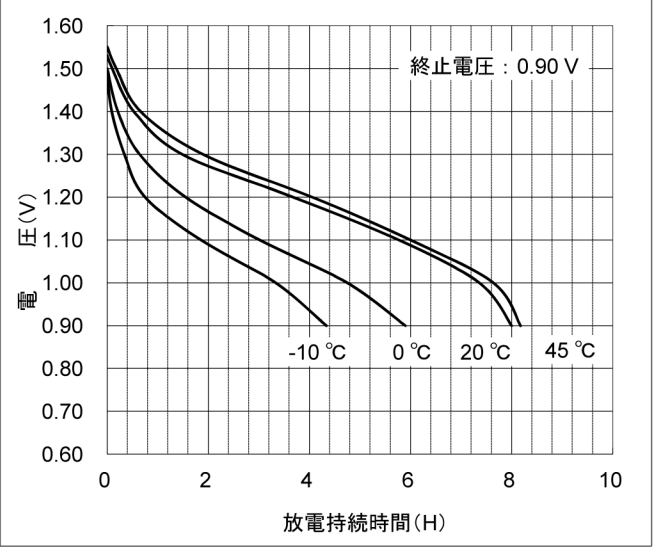

＜お願いと注意事項＞
本資料に記載されている技術情報は、JIS及び標準的な試験条件での測定値であり、保証値ではございません。参考値としてお考えください。
また、本資料に記載されている製品仕様及び技術情報は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。