


パイロット球

| 品番 | 電圧(V) | 電流(A) | 消費電力(W) |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| EA758ZA-28 | 6.3 | 0.15 | 1 |
| EA758ZA-29 | 12 | 0.11 | 1.32 |
| EA758ZA-30 | 18 | 0.11 | 2 |
| EA758ZA-31 | 24 | 0.042 | 1 |
| EA758ZA-32 | 24 | 0.11 | 2.64 |
| EA758ZA-33 | 28 | 0.11 | 3.1 |
| EA758ZA-34 | 30 | 0.11 | 3.3 |
| EA758ZA-35 | 48 | 0.042 | 2 |
| EA758ZA-36 | 110 | 0.042 | 2 |
| EA758ZA-37 | 110 | 0.027 | 3 |
| EA758ZA-38 | 110 | 0.045 | 5 |

- 操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
- 材質…ガラス球
- 口金…E10ベース

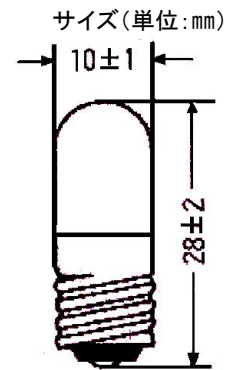

(廃番)



10個入り価格

