


## 自動車用電球(テール&ストップ)

仕様	定格	口金	ガラス球	光色	サイズ	用途
EA758ZJ-5	12V 21W	BA15 <sub>s</sub>	S25	クリア	φ26.5X 53 mm	方向指示器・後尾灯・表示灯用
EA758ZJ-6	12V 23W					
EA758ZJ-7	12V 35W					
EA758ZJ-8	24V 35W					
EA758ZJ-15	24V 25W					
EA758ZJ-16	24V 25W					
EA758ZJ-17	24V 25W					
EA758ZJ-21	24V 21W					

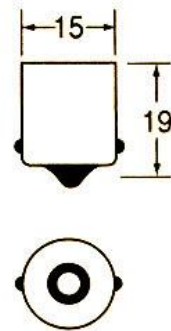

口金(差込形):ピン式(並ピン)



### 使用上の注意

- ・自動車以外にご使用の場合は、定格(ボルト、ワット)を確認の上使用して下さい。
- ・塗料等を塗らないで下さい。
- ・灯具には必ず指定のヒューズを取付けて下さい。
- ・水滴などがかからないように灯具設計して下さい。
- ・紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないで下さい。  
火災の原因となります。
- ・電球を取替える時は、不点灯による事故防止のために、す。  
左右同時に取り替えると安全で
- ・交換時は、定格・口金形状を確認し、ソケットの向きを確かめて、確実に装着して下さい。  
電球の脱落、過熱の原因となります。
- ・点灯中や消灯直後は手や肌などにふれないで下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時は必ず消灯し、電球を十分冷ましてから交換して下さい。火傷の原因となります。
- ・交換時、電球のガラス部に灯具やコードがふれないことを確認して下さい。  
火災の原因となります。
- ・汚れた手や手袋で扱わないで下さい。破損や短寿命の原因となります。
- ・使用済の電球は、割らずに破棄して下さい。電球を割るとガラス破片が飛散し、  
ケガの原因となります。