


品名	自動車球 G18
品番	TC-12V10W G18BA15S

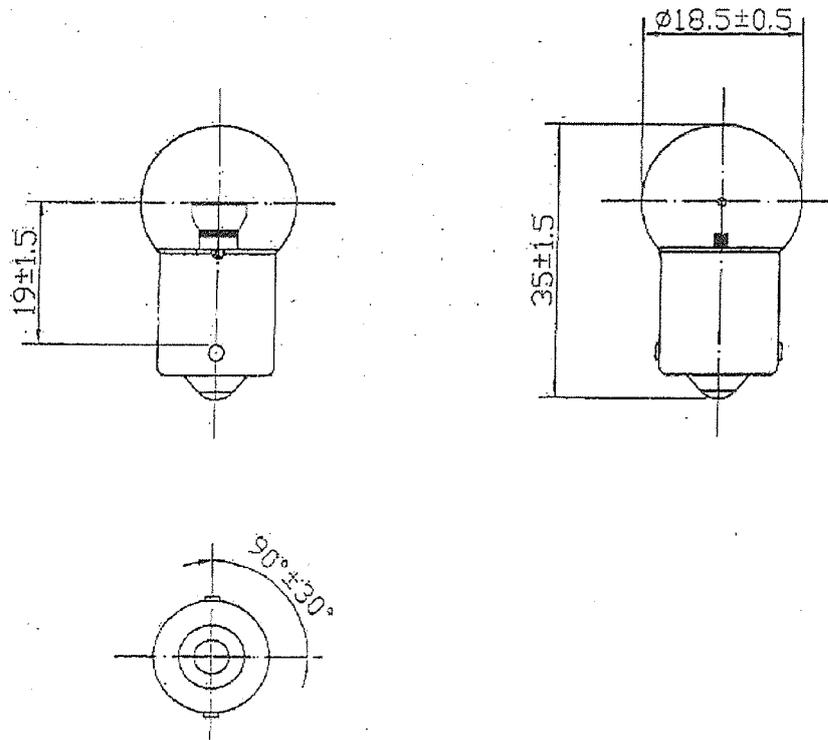

単位 : mm

形式	ガラス球		口金	長さ mm	初特性		寿命 (h)
	形式	径 mm			電力 (W)	全光束(lm)	
12V 10W	G	18.5±0.5	BA15S Ni	35±1.5	12.6±10%	125±25	200
フィラメント形状	光中心距離 mm	封入ガス	定格電圧	表示 (口金表示)	その他		
CC-6	19±1.5	アルゴン	13.5V	TC 12V 10W	クリア球		

備考 : 1) 口金適応規格 JIS C 7709
に準ずる。