


【PF-9, 10型】

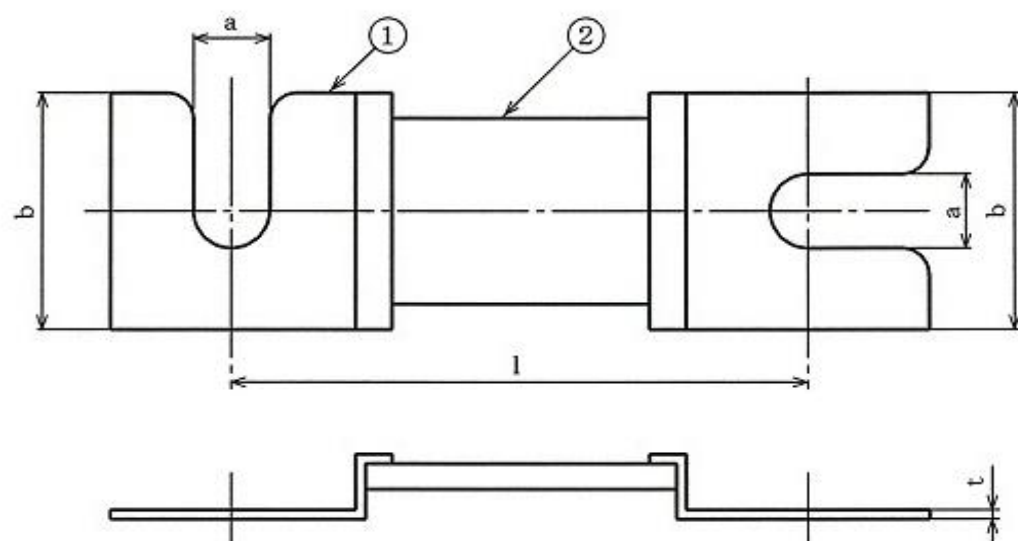

品名：つめ付ヒューズ

◇仕様

型式 (PF)	定格電圧 (V)	定格電流 (A)	寸 法 (mm)				溶断 特性	可溶体 形 状
			a	b	l	t		
9型	250	400, 500	10	32	75	1.2	B種	板状
10型		600	11	35	75	1.5		

使 用 材 料				
部番	部 品 名	員数	材質	摘 要
①	端子 (つめ)	2	銅板	C1100P
②	可溶体	1	鉛合金	Pb : Sb

◇電気的特性

1. 通電容量：定格電流の130%

2. 溶断特性：

ヒューズの定格電流(I_n)	定格電流の160%	定格電流の200%
$200 < I_n \leq 400$	180分以内	10分以内
$400 < I_n \leq 600$	240分以内	12分以内

Notes

1. ①端子と②可溶体とは、ハンダで確実に接合する。

2. 電気的特性及び寸法公差は、JIS C8313及びC8352に適合する。