


【PF-8型】

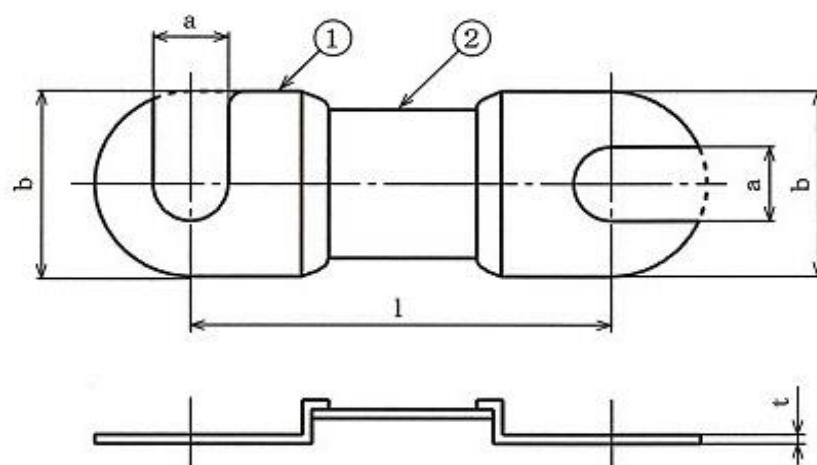

品名：つめ付ヒューズ

◇仕様

型式 (PF)	定格電圧 (V)	定格電流 (A)	寸 法 (mm)				溶断 特性	可溶体 形 状
			a	b	l	t		
8型	250	250, 300	10	25	55	1.0	B種	板状

使 用 材 料

部番	部 品 名	員数	材質	摘 要
①	端子 (つめ)	2	銅条	C1100R
②	可溶体	1	鉛合金	Pb : Sb

◇電気的特性

1. 通電容量：定格電流の130%
2. 溶断特性：定格電流の160%を通电したとき、180分以内に溶断する。
定格電流の200%を通电したとき、10分以内に溶断する。

Notes

1. ①端子と②可溶体とは、ハンダで確実に接合する。
2. 電気的特性及び寸法公差は、JIS C8313及びC8352に適合する。