 


FGMB FGMLB

 
EA758ZW-0.1 ~ -15

EA758ZX-0.1 ~ -15


FGMB
カートリッジタイプ(手加工)
Cartridge type




FGMB-S
カートリッジタイプ(自動機)
Cartridge type



FGMB-A
カートリッジタイプ(自動機)
Cartridge type

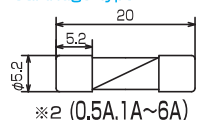

FGMLB
ラジアルリードタイプ(手加工)
Radial lead type

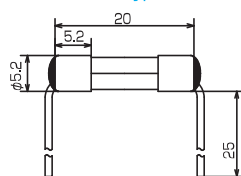


定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.			認可規格 Agency Approvals							自動機	
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperage Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHS	-A ※2	-S ※3
FGMB FGMLB	125V / 250V	0.1A								○	
		0.2A								○	
		0.3A								○	
		0.4A								○	
		0.5A								○	○
		0.6A								○	
		0.8A								○	
		1A	○							○	○
		1.5A	○							○	○
		2A	○							○	○
		3A	○							○	○
		4A	○							○	○
		5A	○							○	○
		6A	○							○	○
		7A	○							○	○
		8A	○							○	○
		10A	○							○	○
		12A	○							○	○
		15A	○							○	○

溶断特性表

Time-current characteristic curve

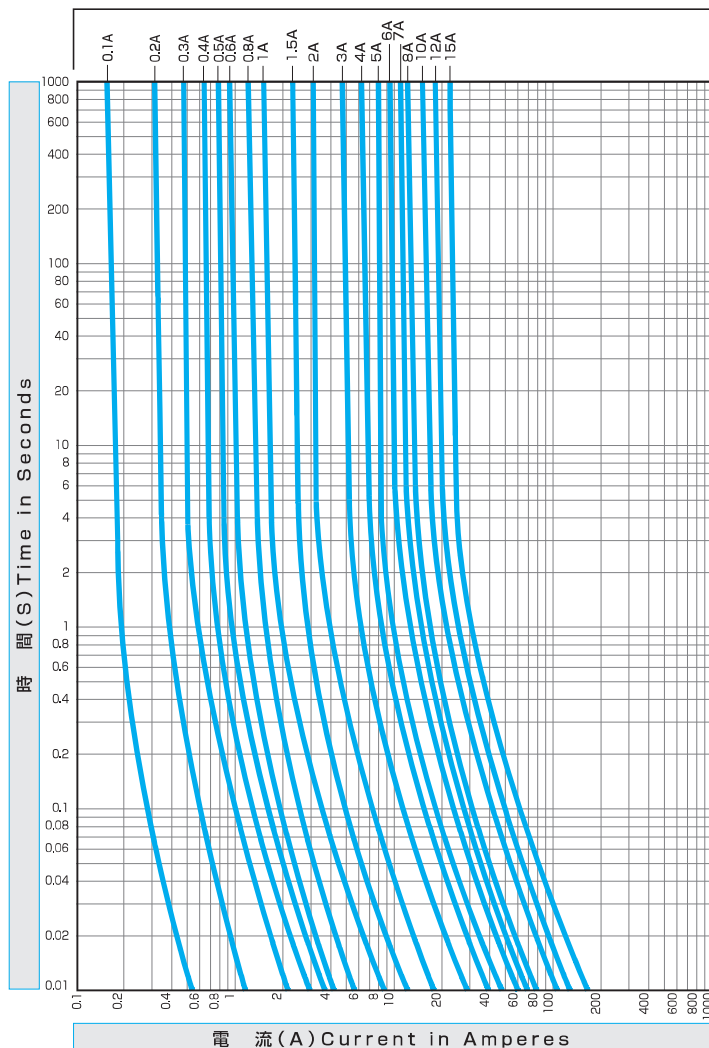

最小包装数 Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種 Type B	温度上昇 Temperature Rise	: 115% 100℃以下 : 115% 100C Max.
	通電 Carrying Capacity	: 130% : 130%
	溶断 Clearing Time-Current	: 160% 60分以内 : 160% 60Minutes Max. : 200% 2分以内 : 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLB:	~4A	φ0.6
	5A~10A	φ0.8
	12A~15A	φ1.0

FGMB アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H	P.101
	パネル取付型 Panel type	FH-033 FH-043 FH-B02	P.99
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.95
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.97
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.98