 
 


# FGMB FGMLB


## FGMB カートリッジタイプ Cartridge type




## FGMB-S カートリッジタイプ Cartridge type



## FGMB-A カートリッジタイプ Cartridge type

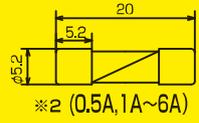

## FGMLB ラジアルリードタイプ Radial lead type

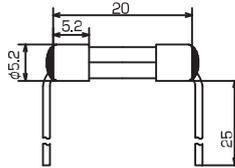


黄色表示は、EA758ZZ-100に含まれる  
φ5.2×20mm 125Vのヒューズです。

### 定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperes Rating	認可規格 Agency Approvals							-A ※2	-S ※3
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	Rohs		
FGMB FGMLB	125V / 250V	0.1A								○	
		0.2A								○	
		0.3A								○	
		0.4A								○	
		0.5A								○	○
		0.6A								○	
		0.8A								○	
		1A	○							○	○
		1.5A	○							○	○
		2A	○							○	○
		3A	○							○	○
		4A	○							○	○
		5A	○							○	○
		6A	○							○	○
		7A	○							○	○
8A	○							○	○		
10A	○							○	○		
12A	○							○	○		
15A	○							○	○		

### 溶断特性表

Time-current characteristic curve

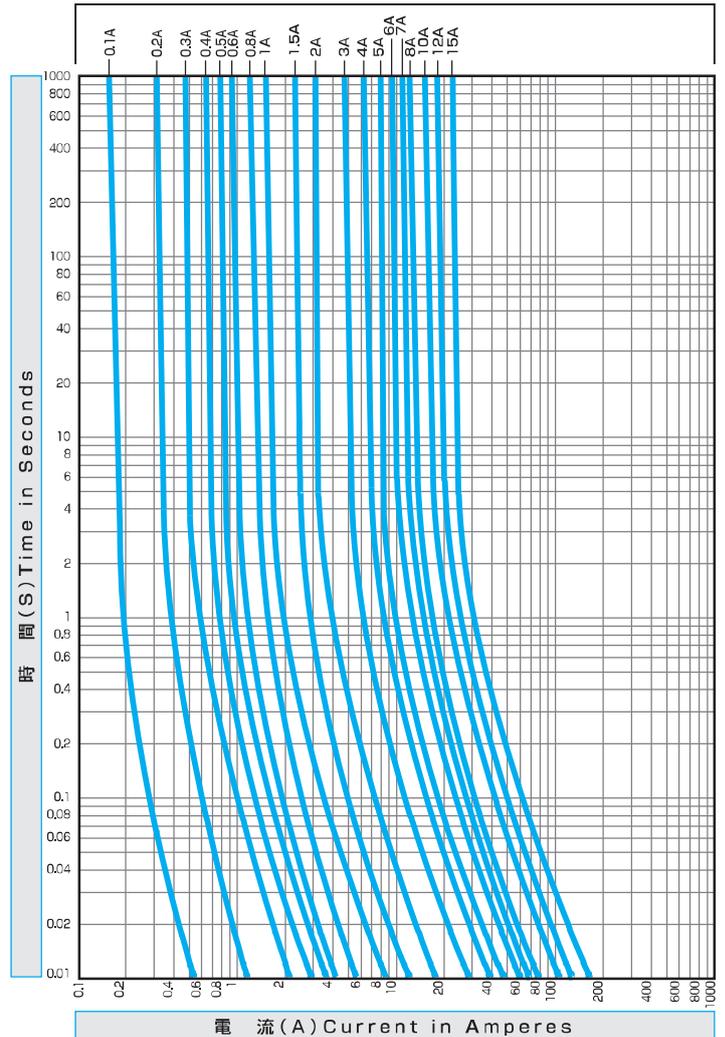

### 最小包装数 Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

### 電気的特性 Electrical Characteristics

B種  
Type B

温度上昇 : 115% 100℃以下  
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%  
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内  
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内  
200% 2Minutes Max.

### リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLB:	
~4A	φ0.6
5A~10A	φ0.8
12A~15A	φ1.0

### FGMB アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.96
	パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.95
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.92
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.90
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.91