 
 


FGBO FGLBO


FGBO カートリッジタイプ Cartridge type



FGBO-A カートリッジタイプ Cartridge type



FGLBO ラジアルリードタイプ Radial lead type

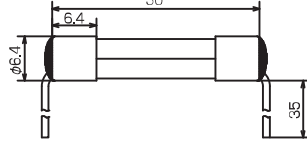

黄色表示は、EA758ZZ-100に含まれる
φ6.4×30mm 125Vのヒューズです。


定格一覧表 Fuse List

品名 Catalog No.	認可規格 Agency Approvals								-A P			
	型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Amperes Rating	PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO		VDE	RoHS	
FGBO FGBO-A FGLBO		125V / 250V	0.1A								○	
			0.2A									○
			0.3A									○
			0.4A									○
			0.5A									○
			0.6A									○
			0.8A									○
			1A	○								○
			1.5A	○								○
			2A	○								○
			3A	○								○
			4A	○								○
			5A	○								○
			6A	○								○
			7A	○								○
			10A	○								○
			12A	○								○
			15A	○								○
	20A	○								○		
	25A	○								○		
	30A	○								○		

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

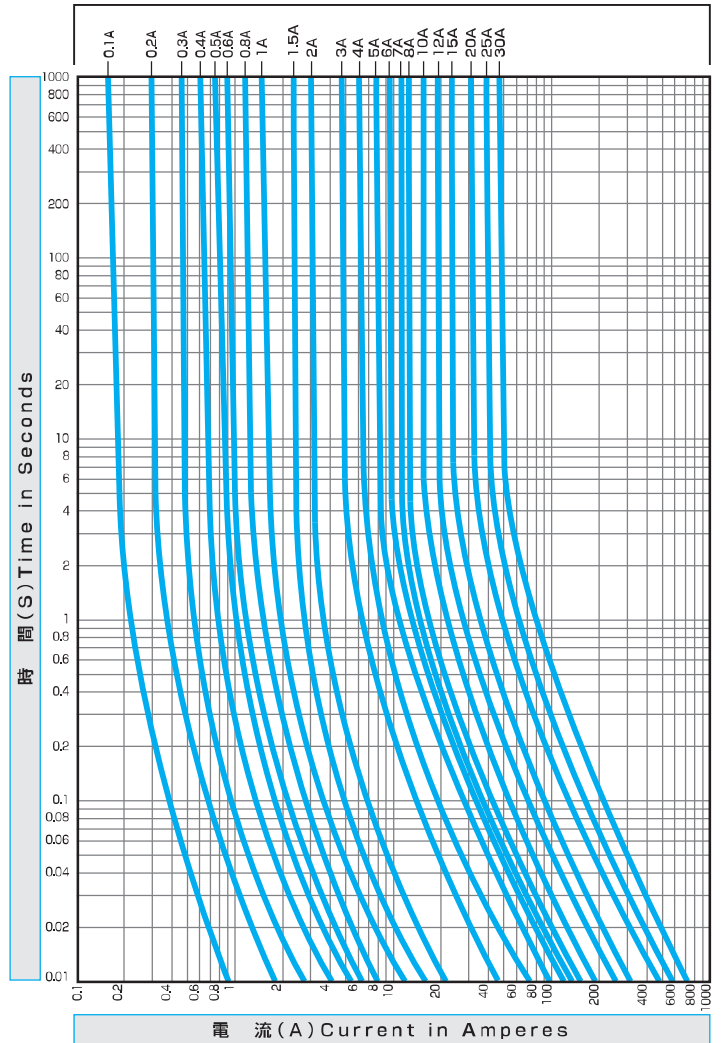

最小包装数 Minimum Package

FGBO: 100 Pcs. FGLBO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種
Type B

温度上昇 : 115% 100℃以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGLBO:	
~4A	φ0.6
5A~8A	φ0.8
10A~15A	φ1.0
20A~30A	φ1.6

FGBO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.96
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH052S FHS07 FH032AF	P.95
ブロック Fuse Block	F-10B	P.93
クリップ Fuse Clip	F-062	P.93
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.90
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.91