 
 


FGBO FGLBO



FGBO カートリッジタイプ Cartridge type



FGBO-A カートリッジタイプ Cartridge type



FGLBO ラジアルリードタイプ Radial lead type

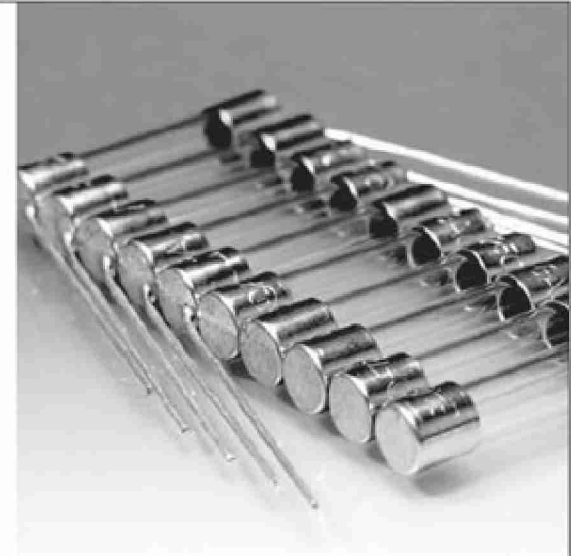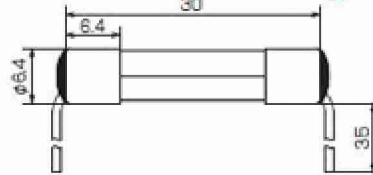


定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	品名 Catalog No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							-A #2	
				PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS		
EA758ZZ-0.1			0.1A								○	
EA758ZZ-0.2			0.2A								○	
EA758ZZ-0.3			0.3A								○	○
EA758ZZ-0.4			0.4A								○	
EA758ZZ-0.5			0.5A								○	○
EA758ZZ-0.6			0.6A								○	
EA758ZZ-0.8			0.8A								○	
EA758ZZ-1			1A	○							○	○
EA758ZZ-1.5			1.5A	○							○	
EA758ZZ-2			2A	○							○	○
EA758ZZ-3	FGBO	125V	3A	○							○	○
EA758ZZ-4	FGBO-A FGLBO	250V	4A	○							○	○
EA758ZZ-5			5A	○							○	○
EA758ZZ-6			6A	○							○	○
EA758ZZ-7			7A	○							○	○
EA758ZZ-8			8A	○							○	○
EA758ZZ-10			10A	○							○	○
EA758ZZ-12			12A	○							○	○
EA758ZZ-15			15A	○							○	○
			20A	○							○	
			25A	○							○	
			30A	○							○	

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

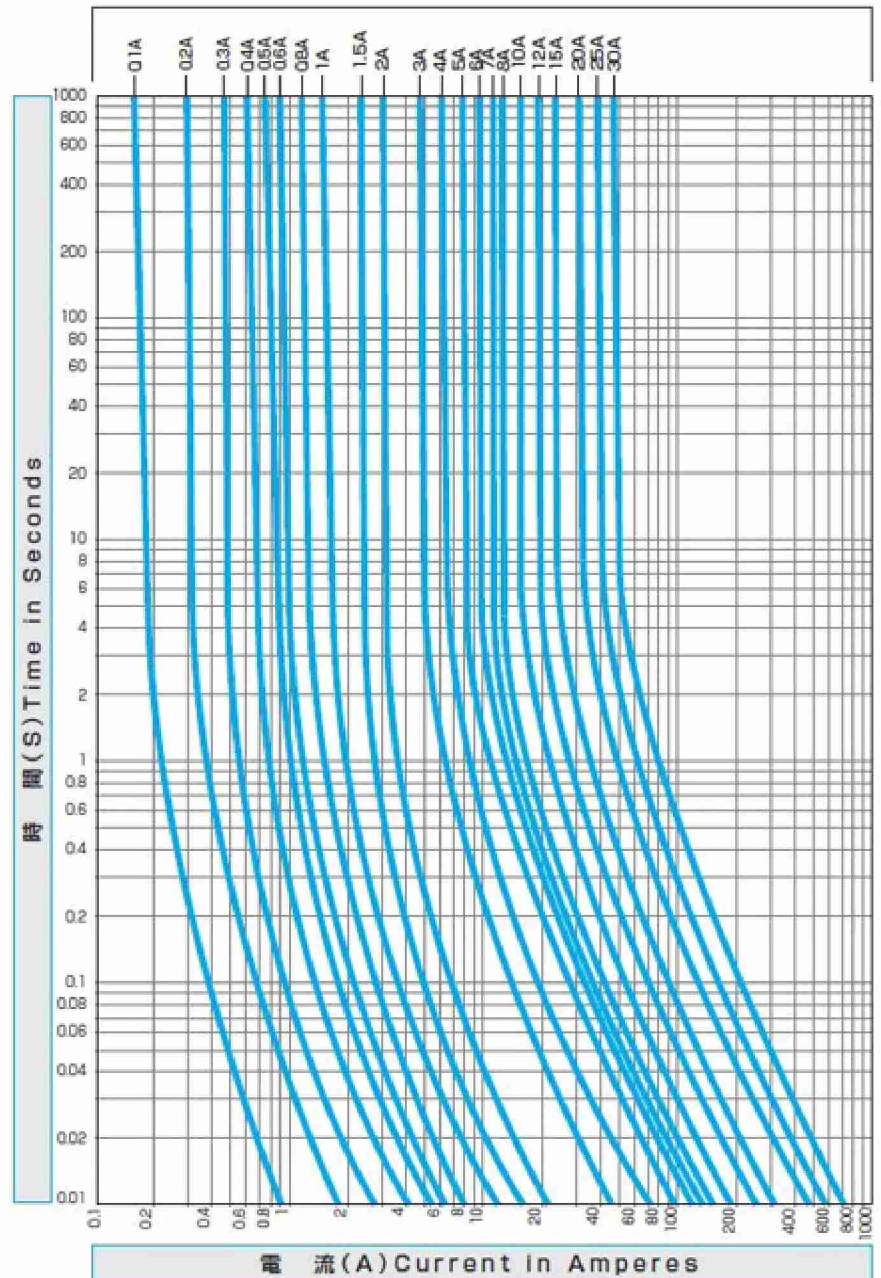

電流(A) Current in Amperes

最小包装数 Minimum Package

FGBO: 100 Pcs. FGLBO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種
温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100°C Max.
通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%
溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.
200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

リード線径	規格
~4A	φ0.6
5A~8A	φ0.8
10A~15A	φ1.0
20A~30A	φ1.6