

製品仕様



モデル名	A030
焦点距離	70-300mm
明るさ	F/4 - 5.6
画角（対角画角）	34°21'- 8°15' <35mm 判フルサイズ一眼レフカメラ使用時> 22°33'-5°20' <APS-C サイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時>
レンズ構成	12群17枚
最短撮影距離	1.5m
最大撮影倍率	1:4（f=300mm時：最短撮影距離1.5m）
フィルター径	φ62mm
最大径	φ82.2mm
長さ*	145.2mm
質量	765g
絞り羽根	9枚（円形絞り）**
最小絞り	F/32 - 45
手ブレ補正効果	4段（CIPA規格準拠） キヤノン用：EOS-5D MKIII 使用時
標準付属品	花型フード、レンズキャップ

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

* 長さ = レンズ先端からマウント面まで。

** 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。

MTF

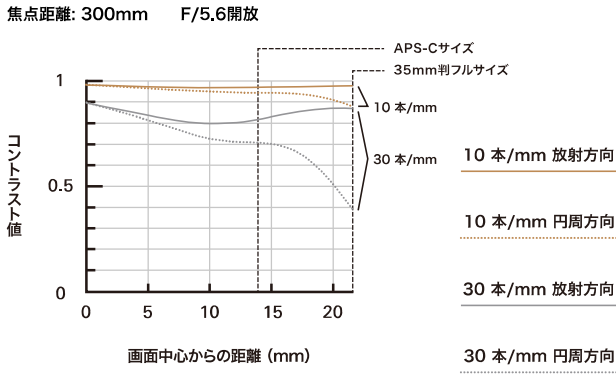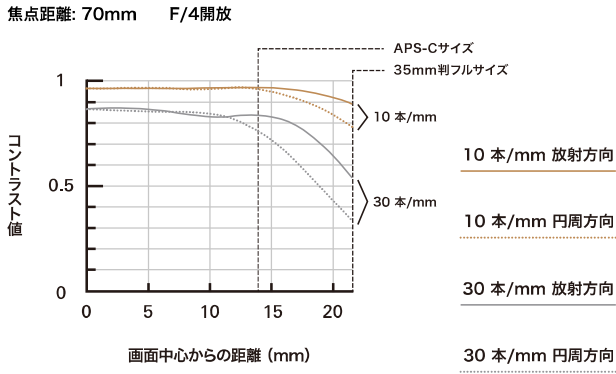

レンズ構成図（12群17枚）

