

クランプ式 カメラマウント (3関節タイプ) 取扱説明書

この度は、クランプ式カメラマウント「CR-LACAM7」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①クランプ式カメラマウント 1台
- ②カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ) 1個
- ③カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ) 1個
- ④六角レンチ 1本
- ⑤取扱説明書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

❗ 下記項目の内容をよく理解して頂いた上で本製品を安全に正しくご使用ください。下記項目を無視して誤った扱いをすると、人への危害、財産への損害等の可能性があります。大変危険です。

- 本書の内容をお読みになり、充分理解した上で正しく設置してください。
- 対応機器以外の物を本製品に取付けないでください。
- ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 不安定な角度で使用しないでください。
- 可動部に手などを挟まないように注意してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に際し、設置機器を破損した場合について弊社は設置機器の補償は致しかねます。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!
スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■ソフトダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区福岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078


CD/AJ/THDaNo

1.特長


- デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。
- 10~48mmの板に取り付け可能です。
- 3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。
- アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。
- 3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。
- カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。

2.対応機器・設置条件

- 対応機器：
1/4インチサイズ、
3/8インチサイズ、
5/8インチサイズのネジ穴の
あるカメラ、機器など
- 耐荷重:1kgまで
- クランプ対応サイズ：
10~48mm

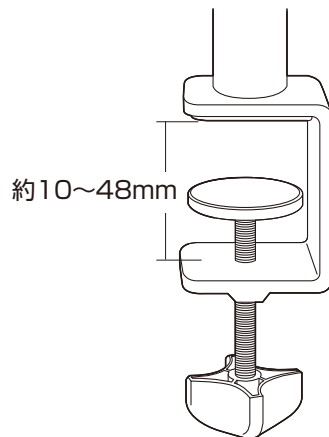

3.各部の名称

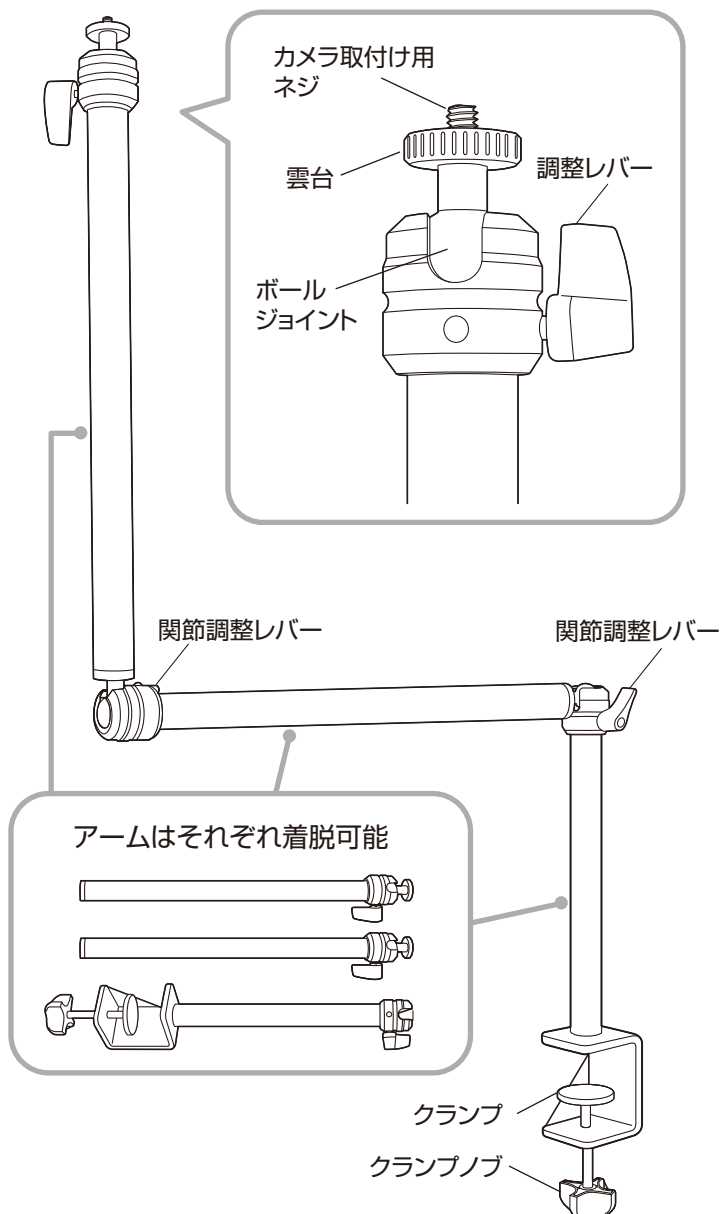

設置方法

設置場所

天板・フレーム

取付け位置を決め、必要に応じて雲台の位置・角度の調節をして不具合の有無を確認します。


設置条件

耐荷重: 1kgまで

クランプ対応サイズ: 10~48mm


1. クランプを天板にはさみます。

クランプを天板などに挟みます。

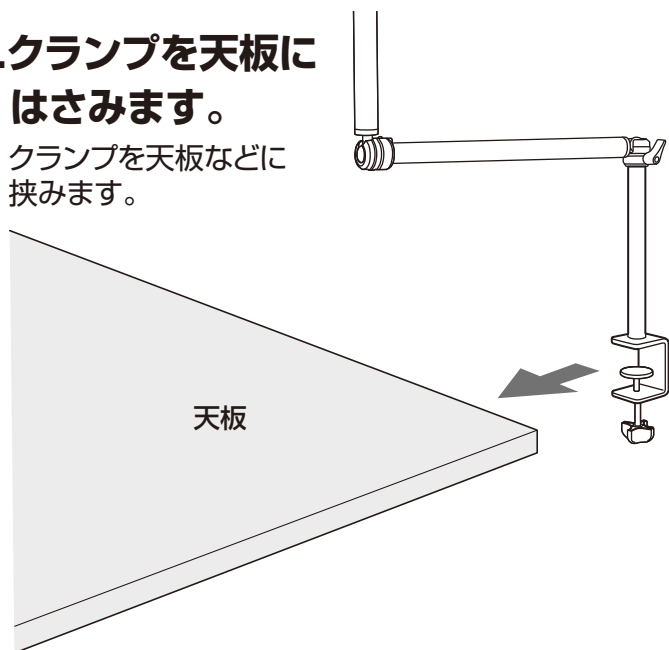

2. クランプを締め固定します。


クランプノブを回し、固定します。

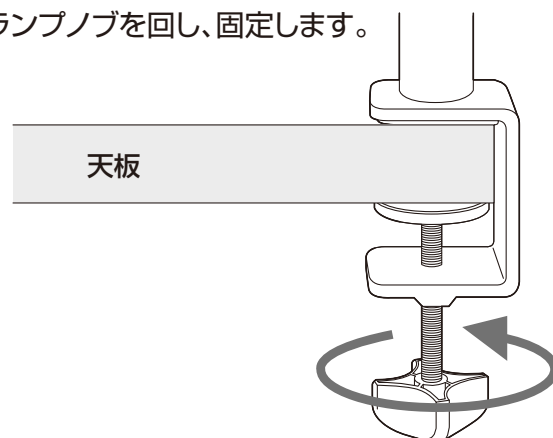

3. カメラを取付けます。


雲台の取付け用ネジをカメラのネジ穴に取付けます。

1/4インチサイズのネジ穴のある機器や、別売りのタブレットホルダー・スマホホルダーの取付けも可能です。

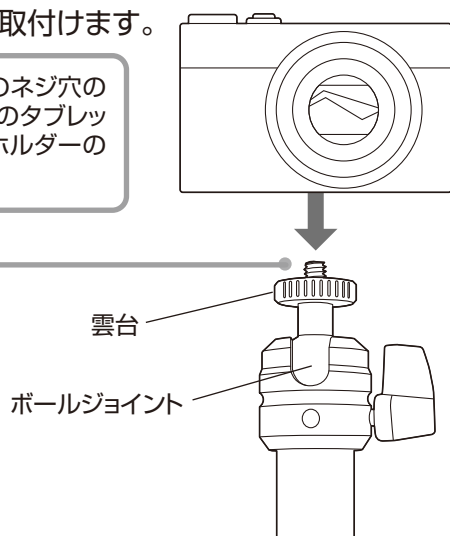

4. アームを調整します。

関節調整レバーを回し、固定します。

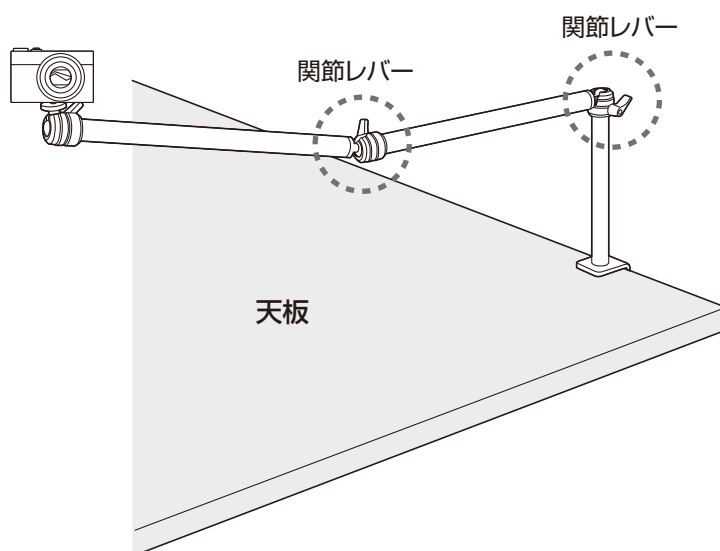

⚠ 注意

- 角度調整後、確実に締め付けてください。
- 落下しないように確実に取付けてください。
- アームを取付けた机を移動させないでください。

