

# Wi-Fiでスマホと快適につながる。 かんたん操作 & 高画質なキヤノンの一眼レフ、EOS Kiss X90。

## はじめてでも使いやすい。


### ▶ かんたんで多彩な撮影モード。

初心者でも安心して使える豊富な撮影モードを搭載。[A+シーンインテリジェントオート]はカメラが色や明るさを自動で判断して、適切な設定で撮影可能なモードです。他にも状況に応じて使い分けができる多彩なシーンモードを採用しています。

応用撮影ゾーン




かんたん撮影ゾーン

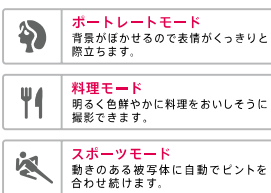

### ▶ 初心者にもわかりやすいガイド表示。

各撮影モードで液晶モニターにわかりやすいガイドが表示されるので、カメラの専門用語を知らなくても操作に迷いません。

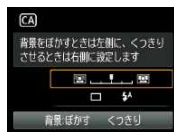

わかりやすい言葉のガイド表示で、設定や効果の変更などがかんたんにできます。



### ▶ 快適な操作を実現するボタン配置。

モードダイヤルや操作系のボタンは、すべて右側に配置しています。撮影中、カメラをホールドしている右手だけで快適な操作が可能です。



操作系ボタンを右側に配置。



## Wi-Fiで、カメラとスマホがつながる。

### ▶ 撮った写真をスマホに転送。

Wi-Fi機能を搭載しているので、写真を撮ったその場でスマホと共有できます。カメラにスマホをかざすだけでスピーディーに接続できるNFCにも対応しています。



### ▶ スマホからリモート撮影。

スマホの画面でカメラに写る構図をリアルタイムで確認しながら撮影できるので、集合写真や自撮りに便利です。



Camera Connect  
(カメラコネクト)

EOS Kiss X90をスマホと接続するために必要な専用アプリケーション(無料)です。このアプリをインストールすれば、カメラとスマホがいつでもつながります。

## 繊細な色彩や質感を高画質に写す。

### ▶ 大型・高画素CMOSセンサーで鮮明に描写。

EOS Kiss X90は約2410万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーとDIGIC 4+を搭載。人物や肌の質感、風景や建物のディテールなど細部まで美しく表現し、写真を拡大してもクリアな描写を保ちます。一眼ならではのキレイなボケ味も思いのまま。常用ISO感度最高6400\*で、暗いシーンでも手ブレやノイズを抑えて美しい写真に仕上がります。

\*推奨露光指数

撮影モード：Av 絞り優先AE (シャッター速度：1/500、絞り：F8.0)  
EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II



### ▶ 交換レンズで広がる多彩な表現。

レンズキットに付属するEF-S18-55mm F3.5-5.6 IS IIは、使い勝手の良いズーム領域で、風景やポートレートなどさまざまなシーンで活躍します。手ブレ補正機構を搭載しながら、軽量かつコンパクトな一本です。



EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS II

※レンズキットに付属 ※ケース・フードは別売。

## 充実した基本性能。

### ▶ シャッターチャンス逃さない。

9点のAFセンサーが、被写体にすばやくピントを合わせます。最高約3コマ/秒の連続撮影と、被写体の動きを予測するAIサーボAFによりベストショットをキャッチできます。



### ▶ 動画もイチガン画質で楽しめる。

EOS MOVIE

フルハイビジョン動画に対応で、美しい映像が記録できます。一眼ならではのキレイなボケ味や、臨場感を動画でも楽しめます。



映像はイメージです。