

データ用DVD-R ひろびろ美白レーベルディスク（1～16倍速 CPRM対応）



PCに保存した映像データをアーカイブ、ひろびろ美白レーベル採用（1回記録用）

CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能

高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現

外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用


生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保

特長

製品の特長

「ひろびろ美白レーベル」を実現した内周ピット加工技術

一般的なインクジェットプリンター対応ディスクの内周部は、フラットな透明基板の上にインク受理層があるため、光の反射率が内外周部で異なります。「ひろびろ美白レーベル」の内周部には、金属膜コーティングを施し、さらにミクロン単位のピット加工を行い、内外周部の光の反射率を均一にすることで、レーベル面内周部まで均一な白さのディスクとなりました。

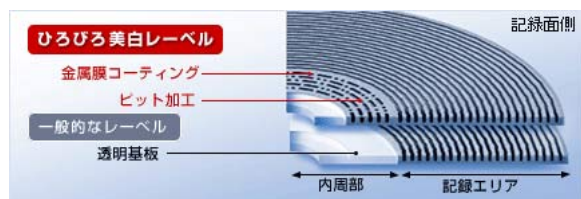

外径118mmから内径21mmまで、色ムラなく、均一に鮮やかな印刷が可能！

ラインアップ

カラー	記憶容量	入数	型番	ケース厚 (mm)
ホワイト	片面4.7GB	10	EA759GS-11B DRD47WPD.10S	5
		20	DRD47WPD.20S EA759GS-12B	
		50	DRD47WPD.50SP EA759GS-13B	

50SP : スピンドルケース

掲載製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

掲載の製品画像と実際の製品の色とは多少異なる場合があります。

特長