

**高感度ハイパワーアンテナ搭載
驚くほどよく繋がる!**

2送信 × 2受信 ダブルアンテナ搭載で電波が粘り強く届く!!

300 理論値 **2.4GHz** **11n g b** **WPS SETUP** **Wi-Fi n CERTIFIED***

ワイヤレスアダプター 300M
LAN-WH300NU2

Windows 8 (64/32bit) Windows 7 SP1 (32/64bit) Windows Vista SP2 (32bit) Windows XP SP3 (32bit)



型番	特長	JANコード
LAN-WH300NU2	ワイヤレスアダプタ 300M	4992072063914

2送信 × 2受信

ダブルアンテナ搭載

従来のアンテナ内蔵タイプに比べ、更に安定して広範囲で高速な300Mbps通信を実現しました。

従来のアンテナ内蔵タイプに比べ
さらに広範囲で高速、安定

300Mbps
通信を実現!

高感度アンテナ2本内蔵



つねに電波良好に

USBの角度を選ばない、フレキシブルUSBを採用

パソコンに取り付けた状態で、アンテナを任意に可動させることが可能ですので、常に良好な電波を得ることができます。



簡単に無線接続

「WPSボタン」を押すだけで、無線LAN接続を完了


面倒な無線LAN設定や暗号化の設定を意識することなく、簡単に無線接続できる「WPS」機能を搭載しています。WPS対応の無線LANルータと、製品の背面にある「WPSボタン」を押すだけで、セキュリティ対応の無線LAN接続を完了できます。



WPA2-PSKに対応

「WPA2-PSK」に対応しています。米国で複数の政府機関が採用する高度な暗号化方式「AES」に対応し、暗号キーを一定時間ごとに自動変更することができますので、暗号キーの不正解読が困難になっています。より強固なセキュリティを提供します。

※WPA-PSK(TKIP)、WEP(64/128bit)にも対応します。

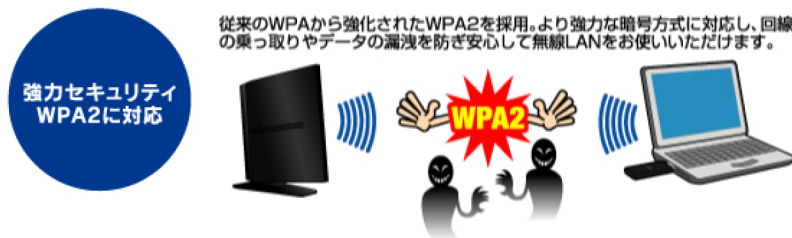

安心、安全の国際規格に準拠

RoHS指令準拠

本製品は、EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。RoHS指令の対象物質である鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルについて、許容値をクリアしています。

地球環境にやさしい



■対応パソコン

DOS/Vパソコン Intel製CPU搭載機に限る USB2.0標準搭載機

■対応OS

Windows XP SP3以降 Vista(32bit) SP2以降 7(32/64bit) SP1以降 8(32/64bit)

■製品仕様

準拠規格	11n動作時	(2.4GHz帯) IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
	11g/b動作時	(2.4GHz帯) IEEE802.11g / IEEE802.11b
伝送方式	11n動作時	(2.4GHz帯) 11n MIMO-OFDM方式 11g OFDM方式 11b DS-SS方式
	11g/b動作時	(2.4GHz帯) 11g OFDM方式 11b DS-SS方式
送信出力	11n動作時	10mW/MHz以下
	11g/b動作時	
データ転送速度	11n動作時	最大300Mbps(環境により変動)
	11g/b動作時	IEEE802.11g:1/2/5.5/11/6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(環境により変動) IEEE802.11b:1/2/5.5/11Mbps(環境により変動)
	11n動作時	2.412-2.472MHz(中心周波数)
周波数範囲	11g/b動作時	
チャンネル		Auto/1-13ch
セキュリティ		WPA2-PSK(AES/TKIP) WPA-PSK(AES/TKIP) WEP(64/128bit)
アクセス方式		インフラストラクチャモード
アンテナ(無線)		2本(送信2本、受信2本)
インターフェース		USB2.0/1.1
筐体材質(カラー)		ブラック
消費電流		230mA/5V (定格)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)		約15mm×15mm×150mm(突起部含まず)
質量		約13g
保証期間		1年
適合規格		Wi-Fi認証 RoHS対応

■付属品一覧

ソフトウェア(CDROM)	1枚
かんたんセットアップガイド	1枚