



300MbpsWi-Fiポータブルルーター ACアダプタ付き

WRH-300XX3シリーズ WRH-300BK3

出張のお供にかわいく持ち運べるポケットサイズ。ホテルなどの有線LANに接続するだけで、“最大300Mbps※”の高速Wi-Fi接続ができるWi-Fiポータブルルーター。※理論値

製品写真



製品の特徴

更に小型になって 持ち運び便利

無線LANポータブルルーター

n g b 2.4GHz

300Mbps

専用ACアダプター
同梱モデル
(給電用USBケーブルは添付しておりません)

LTEの約4倍速
高速通信!

コンパクトで
持ち運びラクラク!

公共ネットワークに
接続しても安心

ご利用
目安

マンション・ホテル客室
ワンルーム

推奨接続台数
2台

無線
LAN

n g b 2.4GHz
300Mbps

有線
LAN

10BASE-T/100Base-TX
100Mbps

PPPoE
対応

子機
機能

中継器
機能

専用AC
アダプター付属

QR
link

セットアップ
ウィザード搭載

3大
サポート

快適


ホテルなどの出張でも手軽に高速無線LAN

11n対応

LTE回線の約4倍！11ngb 300Mbps対応

LTE回線の約4倍、3G回線の約32倍の速さとなる、11ngb300Mbpsの高速Wi-Fi通信に対応しているため動画・音楽の再生や、添付ファイル付きのメールの展開も快適です。

※au iPhone5のLTE回線（75Mbps）ならびに3G回線（9.2Mbps）とWi-Fi接続 300Mbpsとの理論上の最大値による速度比較であり、実際の速度は環境により変化します。

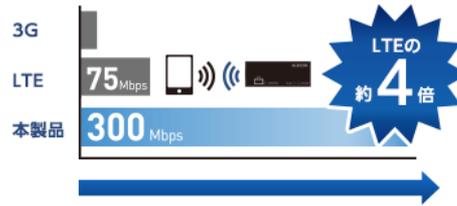

ホテルなどでも手軽に設置設定可能

有線LANによるインターネットサービスを提供しているホテルに持ち込み、各部屋に設置されている有線LAN端子に接続するだけで、手軽にWi-Fi（無線LAN）通信によるインターネットが使用可能となります。

※ホテルによっては、Webブラウザによる認証作業が必要な場合があります。



※別途、給電には付属のACアダプターをご利用下さい。

※日本国内での使用を想定して設計されております。製品保証は、日本国内においてのみ有効です。

快適

PPPoE機能を搭載！

外出先だけでなく、自宅でも使える

便利なPPPoE機能搭載

本製品は外出先で設定できるDHCP機能だけでなく、自宅を設定するPPPoE機能も搭載。一人二役の重宝できるアイテムです。



快適

ルーター機能だけじゃない、使える機能満載

便利に使える豊富な機能

無線子機モードで使える

本製品を子機モードに変更することで、有線LANポートを持つネットワーク機器を無線化することが出来ます。





Wi-Fiをもっと快適に

中継器切替機能搭載



外出時でも邪魔にならない

コンパクトで、持ち運びもラクラク！

コンパクトサイズで持ち運びに便利！

製品本体が非常にコンパクトなので、持ち運びにもラクラク！スーツの胸ポケットや内ポケットにもスッポリと入ります。



専用アプリをご用意

スマホ/タブレットでもかんたん設定！

専用アプリでかんたん設定

同梱のQRコードを読み取るだけで、面倒な暗号キーの入力が不要なかんたん設定アプリを提供。





画面にしたがい簡単設定

設定ウィザード搭載で簡単設定

楽々セットアップ可能

難しいルーターの設定を楽々セットアップできます。ルーターにアクセスした後、画面の指示にしたがって必要事項を入力するだけで、設定が完了します。



無線パソコン同士の通信を禁止

プライバシーセパレーター

安心接続！パソコン同士の通信を禁止することができます。

プライバシーセパレーター機能を使用すると、無線親機に接続している無線パソコン同士のアクセス（共有フォルダー等へのアクセス）を禁止することができます。無線親機を複数人で使用したりする場合は、利用者のセキュリティ保護のため、プライバシーセパレーター機能を使用することをお勧めします。




安定した電源供給が可能

専用ACアダプター付属

ACアダプター付属モデル

専用ACアダプター付属モデルです。ACアダプターを接続することで、安定した電源供給が可能です。

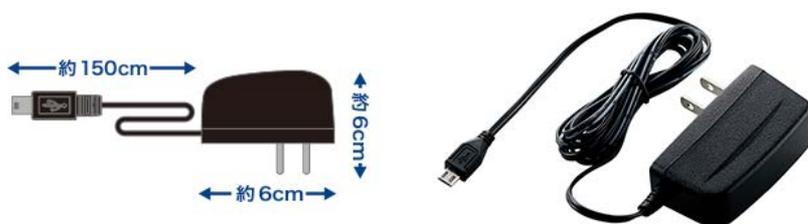

製品仕様

□無線LAN部

無線LAN規格	IEEE802.11n/g/b
周波数帯域	2.4GHz (2,412~2,472MHz)
チャンネル	1~13ch
伝送方式	11n : MIMO-OFDM方式 11g : OFDM方式 11b : DS-SS方式
データ伝送速度(理論値)	11n : 最大300Mbps (40MHz時*1) 11g : 最大54Mbps 11b : 最大11Mbps
アンテナ方式	内蔵アンテナ2本 (送信2本、受信2本)
暗号化方式	無効 (暗号なし) , WEP(64bit/128bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP), WPA/WPA2, Mixed(TKIP/AES)
セキュリティ	SSID(ステルス) マルチSSID(最大登録数2件) SSIDセパレーター (APモード時無効) プライバシーセパレーター アクセスコントロール (MACアドレスフィルタリング)
設定方式	WPS (ボタン/PIN)

*1 初期は20MHz (150Mbps) です。300Mbpsでご利用になる場合は40MHzへ設定変更ください

□有線LAN部

対応規格	IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T)
コネクタ	WAN: RJ-45x1ポート
Auto MDI/MDI-X	対応
オートネゴシエーション	対応

□ルーター、その他一般仕様


搭載モード	ルーターモード (初期値) アクセスポイントモード 無線子機 (コンバーター) モード 中継器モード
ルーティング対応プロトコル	TCP/IP(IPv4)
インターネット (WAN) 接続方式	PPPoE認証接続 (1セッション) IPアドレス自動取得接続 (DHCPクライアント) IPアドレス固定接続
LAN接続方式設定	固定IPアドレス (手動設定)
VPN関連	IPSecパススルー, PPTPパススルー, L2TPパススルー
電源コネクタ形式	USB (microB)
入力電源	DC5V, 0.5A
消費電力(定格)	約2.4W (最大)
動作環境	VCCI (クラスB)
各種取得規格	約2.4W (最大)
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約幅24mm×奥行き65mm×高さ18mm
質量	約20g (本体のみ)

※IPv6通信ならびにフレッツ光ネクストのNGN IPv4サービス (サービス情報サイトやウィルスクリア等) には対応しておりません。また、PPPoEマルチセッション機能や、ポート転送、DMZ、DDNS機能は搭載しておりませんが、一般的なインターネット接続、Wi-Fiゲームでの利用には問題ありません。


主な製品構成

製品本体 : 1台, ACアダプター : 1個, 取扱説明書 : 2枚, 外国語マニュアル (英/中/韓/ポルトガル) : 1枚, 設定情報シート : 1枚, イカロスモバイルセキュリティ90日特別体験シリアル
※LANケーブルは同梱しておりません。

各部名称

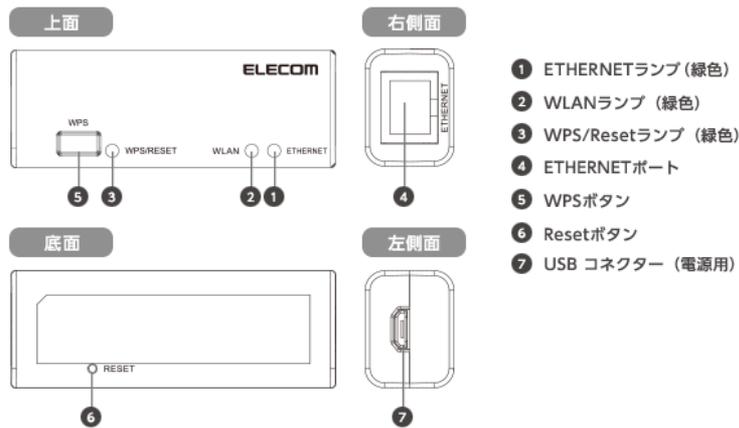

寸法図

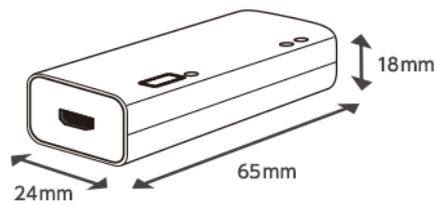

対応OS (パソコン)



※Mac OS Xは、Intel製CPU搭載機での使用に限ります。

※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります。パソコンは上記OSのいずれかを搭載していることが必要です。

対応機種

	iPhone 7Plus/7/SE/6sPlus/6s/6Plus/6/5S/5C/ Windows Phone Androidスマートフォン 2.3以降
	iPad Pro/iPad Air2/iPad Air/iPad Retin iPad/iPad2/iPad iPad mini4/iPad mini3/iPad mini Retin Windowsタブレット(10/RT/8) Androidタブレット 2.3以降
	Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.5以降※Intel製CPU搭載機
	new 3DS LL/3DS LL/new 3DS/3DS/DI ※初期状態からの設定変更で利用可能と 定方法については弊社サイトから詳細説 明書をご覧ください。 PS Vita/PS Vita TV/PSP GO/PSP PS4/PS3 Wii U/Wii Xbox360
	Kindle Fire HD/Kindle Fire/Kindle Paperwhite 楽天kobo/koboTouch/kobo mini など