

(EA759PA-15)

製品仕様: CP-BW302WNJ/CP-BX302WNJ

主な製品仕様 インターフェイス 寸法図

主な製品仕様


2015年6月現在

項目		製品仕様	
型式		CP-BW302WNJ	CP-BX302WNJ
外形寸法(W×H×D、mm)		345 × 85 × 303(突起部含まず)	
表示方式		3原色透過型液晶シャッター方式(3LCD方式)	
	パネルサイズ	0.59型×3(枚)	0.63型×3(枚)
表示素子	画素数	1,024,000画素 (水平1,280 × 垂直800)	786,432画素 (水平1,024 × 垂直768)
	色再現性	10億7,374万色(フルカラー)	
	ズーム	デジタルズーム(1.35倍)	
	フォーカス	手動フォーカス	
投写レンズ	フォーカス	手動フォーカス	
	レンズシフト	固定(57%)	固定(55%)
光源※1		250W 高圧水銀ランプ	
投写画面サイズ		60～150型(フルスクリーン表示時)	
光出力(lm) ※2		3,000	3,200
映 像 ／ 音 声 入 出 力 端 子	コントラスト比	10,000:1 (*「アクティブアイリス」を「プレゼンテーション」に設定時)	
	コンピュータ入力1端子	Dサブ15ピンミニ×1系統	
	コンピュータ入力2/ モニタ出力端子/	Dサブ15ピンミニ×1系統	
	デジタル入力端子	HDMI® (HDCP対応) ×2系統	
	ビデオ入力端子	RCA ×1系統	
	音声入力端子	2RCA(L/R) ×1系統／3.5mmステレオミニ×2系統	
	音声出力端子	3.5mm ステレオミニ×1系統	
	マイク端子	3.5mm ステレオミニ×1系統	
	マウスコントロール/ USBディスプレイ用端子	USB-B ×1系統	
	コントロール端子(RS-232C)	Dサブ9ピン×1系統	
有線LAN		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T) ×1系統	
無線LAN(USB-A) ※3		USB-A ×2系統(1系統のみ使用、PCレスプレゼンテーションと兼用)	
PCレスプレゼンテーション(USB-A)		USB-A ×2系統(無線LANと兼用)	
スピーカー(W)		16.0(モノラル)	
電源		AC100V(50/60Hz)	

項目	製品仕様
消費電力 (W)	360(動作時)／0.35(待機時 * スタンバイモード「省電力」設定)
使用温度	0～40℃
質量 (kg)	約3.7
	エコモード設定・オフ時:39
騒音値 (dB)	エコモード設定・「エコ-1」設定時:34
	エコモード設定・「エコ-2」設定時:31
付属品	リモコン、電源コード(1.8m)、電源アダプター、コンピュータケーブル(2m)、アダプターカバー、レンズカバー・ひも、アプリケーションCD-ROM (Wireless & Network Software)、取扱説明書CD-ROM、単3形乾電池×2個(リモコン用)、かんたんガイド(保証付き)


- ※1 ランプ交換は、ユーザー交換です。
- ※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの製品仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。
- ※3 ワイヤレスの設定環境についてはネットワーク管理者に事前にご相談ください。

インターフェイス

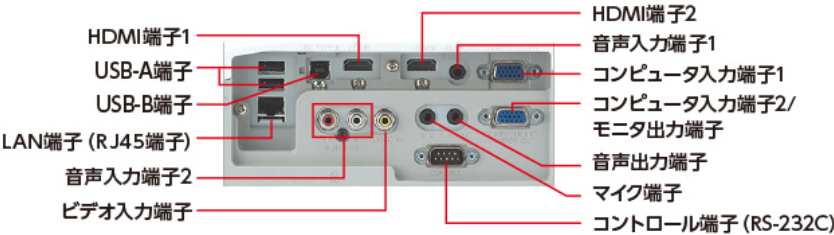

寸法図

(単位:mm)

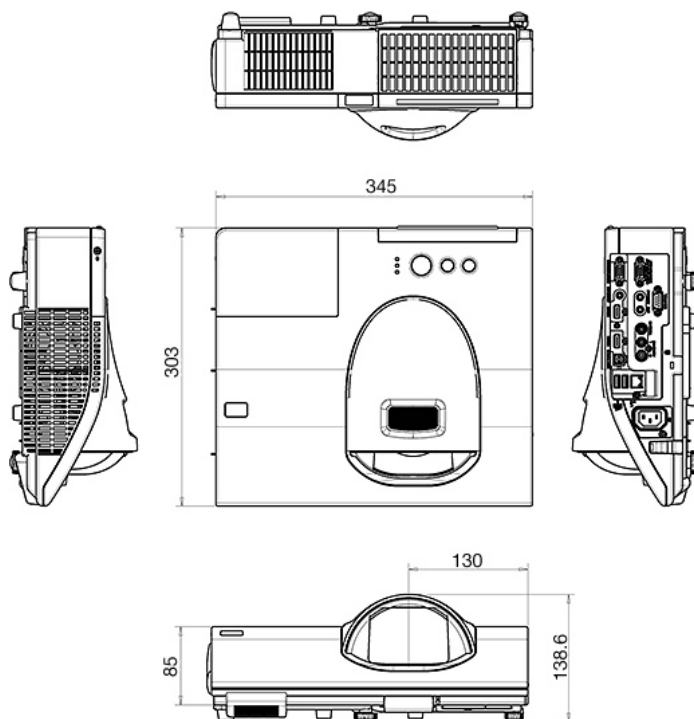

掲載内容は2015年6月現在のものです。

- * 掲載商品は日本国内のみで販売されるものです。ご使用される場合は日本国内に限ります。
- * 記載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- * 画面はハメ込み合成です。
- * インターネットの写真と実際の商品の色とは、多少異なる場合があります。
- * プロジェクターを並べて使用する場合や複数台を表示する場合、製品の個体差がありますので、色・明るさなどが異なることがあります。